



AMP登録商標


日本エー・エム・ピー株式会社

取扱説明書1313

発行年月日 3-15-61

改訂年月日 4-21-64

14, 20及び26極 “M”シリーズ・コネクター用 A-MP★ケーブル・クランプ

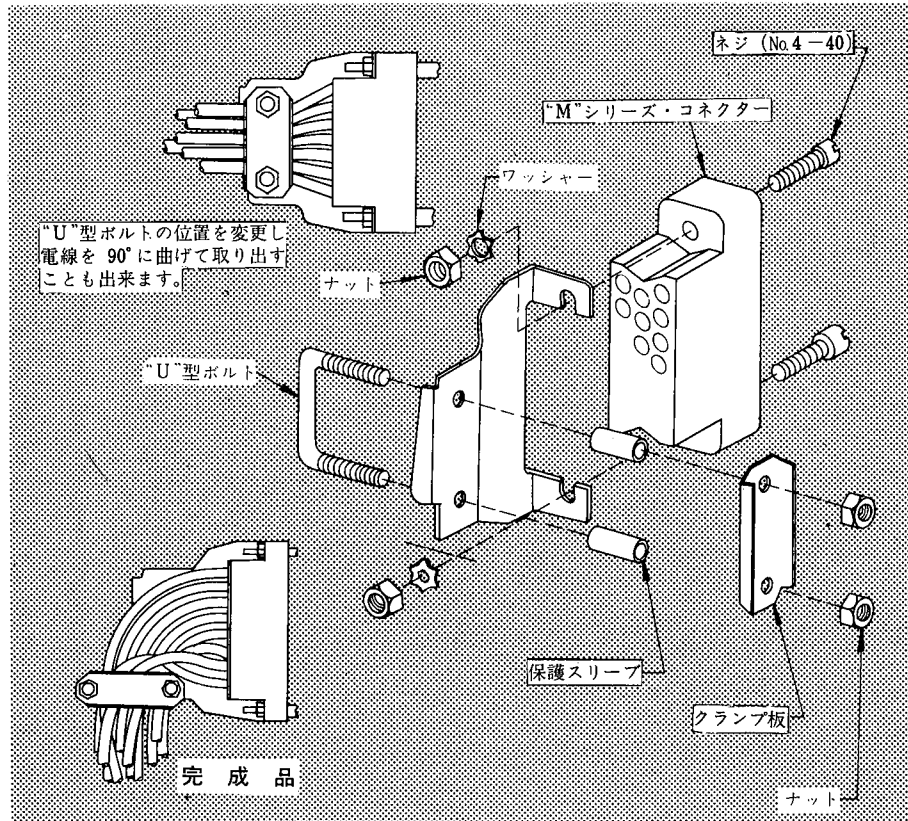

1. コネクター・ブロックへケーブル・クランプを取付けするにはガイド・ピン又は丸平小ネジ (No.4-40× $\frac{3}{8}$) をコネクター・ブロックの孔に通し、ナット及びワッシャーでケーブル・クランプとコネクター・ブロックを一緒に締付けます。

注：ガイド・ピンとソケットの選択及び使用法についてはAMP取扱説明書7054を参照して下さい。

2. “U”型ボルトに通るように電線をとめます。
3. “U”型ボルトを図のように組立てます。
4. “U”型ボルト用のナットを締めます。

型番	適用コネクター
✓ 200686	14極 “M” シリーズ・コネクター
✓ 201229	26極 “M” シリーズ・コネクター
✓ 201237	20極 “M” シリーズ・コネクター
✓ 201685	14極 “M” シリーズ・コネクター

★AMP Inc. 登録商標

201734-1 ← 471027

日本エー・エム・ピー株式会社

本社 東京都港区麻布材木町22 塩業会館ビル
電話 (404) 7171 (代)

工場 川崎市登戸3816
電話 登戸(04491)4161(代)

大阪営業所 大阪市北区末広町19 新扇橋ビル
電話 (312)0674~5 ビル代表 (341)8855 (361)8855

名古屋営業所 名古屋市中区錦2-17-30 河越ビル
電話 (211)4811 (代)

福岡営業所 福岡市天神2-8-49 福岡富士ビル
電話 (77) 0818 ビル代表 (75) 7461