

BAV-2U-GD-5MC25U/I
Art.-Nr.: E24692-000

Abzweigmuffe

in Schnapptechnik, aus transparentem, schlagfestem Polycarbonat
 mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen
 Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)

$U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 \text{ kV (1,2) kV}$

Abzweigklemmen- Set


Durchgang: 5 x 1,5 bis 5 x 25 mm²

Abzweig: 5 x 1,5 bis 5 x 25 mm²

mit Abzweigklemmen- Set

mit Vergußmasse GUROFLEX im Doppelkammerbeutel (0,8 l)

Labyrinthgehäusedichtung mit Schnappverschluß

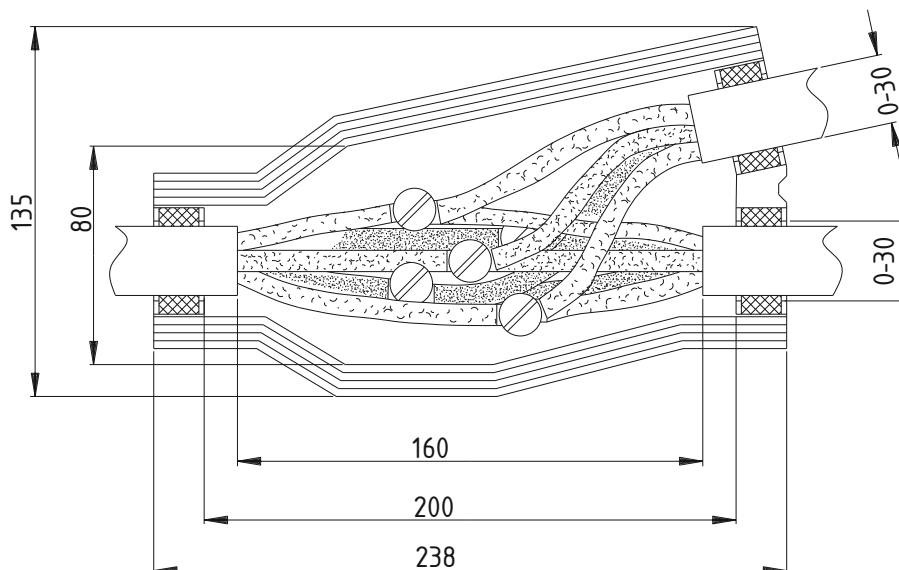

5x Universal Abzweigklemmen- Set

