

表 3

加工	ピン加工	リプル加工
寸法	0.9±0.1	1.1±0.05

* パリ加工の場合、基板のケラフ発生に対し、十分御配慮下さい。
適用基板厚 1.6

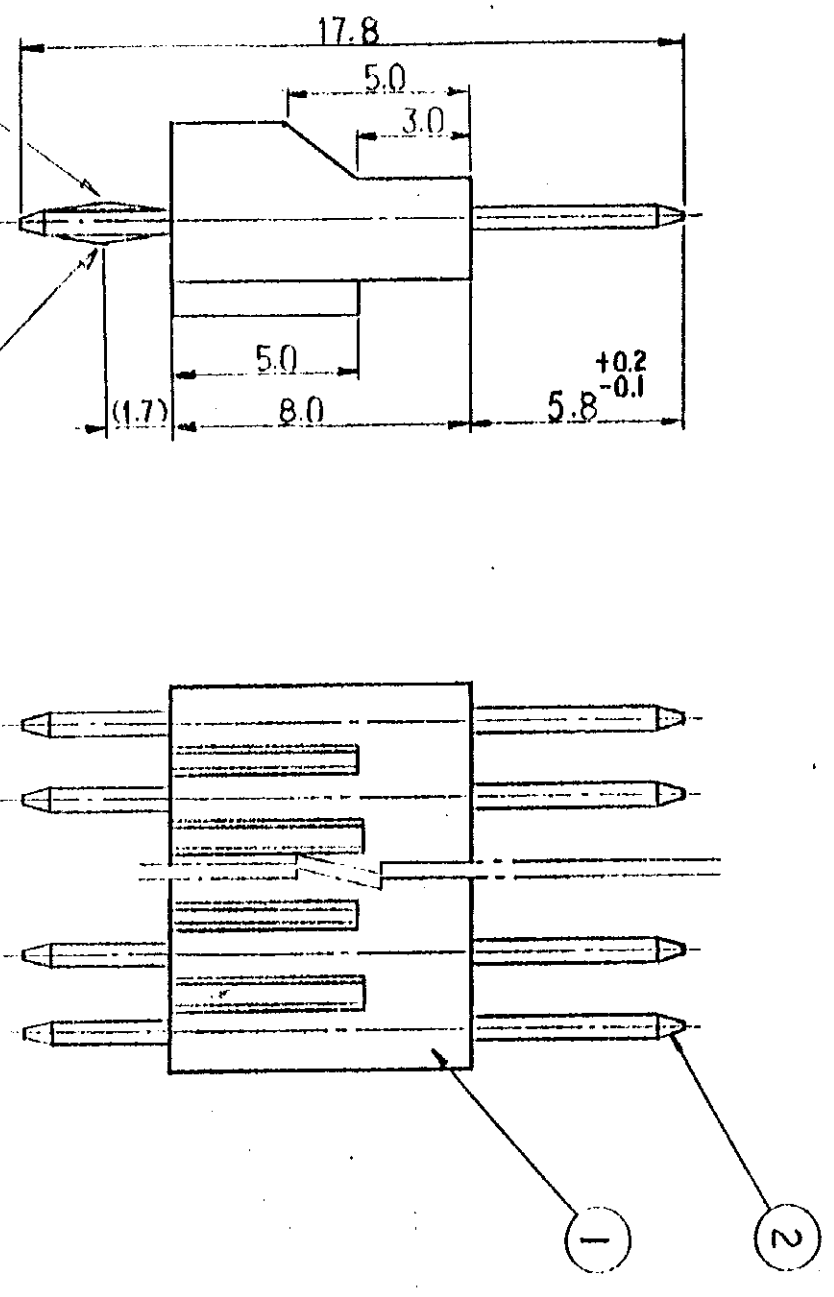


表 2

名称	材質
① ハネ内径シフト	1/6 +10 x 94U-01
② ホスシフト	半田めっき黄銅

注)
1 適用製品規格 : 108-5221
2 キリ加工は表 1 を参照。

キリ加工位置方向

表 1:

キリ位置及び形状

POS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(B)		(A)		(B)				

DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR

AMP BY AMP (Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING.

品名: AMP 8mm 94型 垂直型 ホスシフト (2.0mmピッチ)

型番: C-174711

スケール: 5:1

シートの数: 1

発行日: 1984.07.17

発行所: AMP (Japan) Ltd. TOKYO, JAPAN