




9- -1 AS SHOWN wie gezeichnet A-A

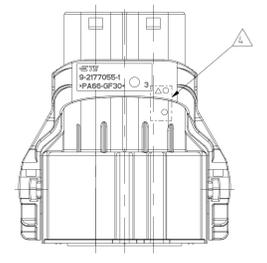


9- -2 AS SHOWN wie gezeichnet

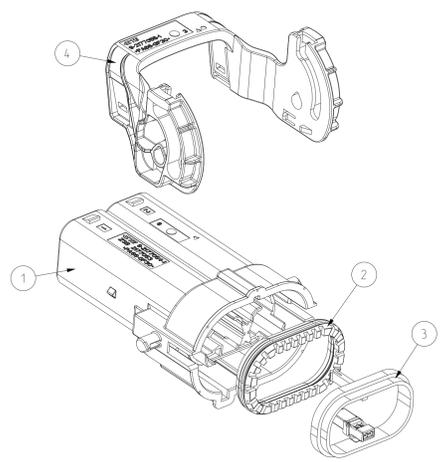

9- -1 AS SHOWN wie gezeichnet

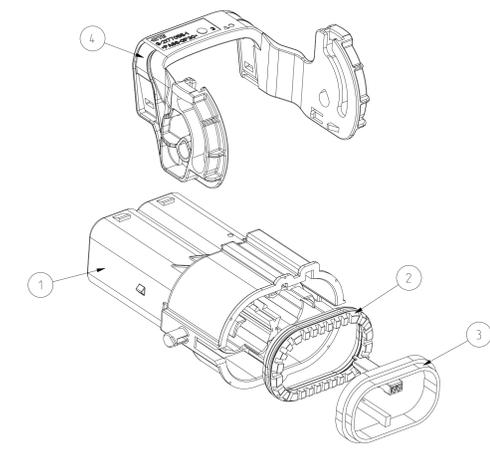

9- -2 AS SHOWN wie gezeichnet

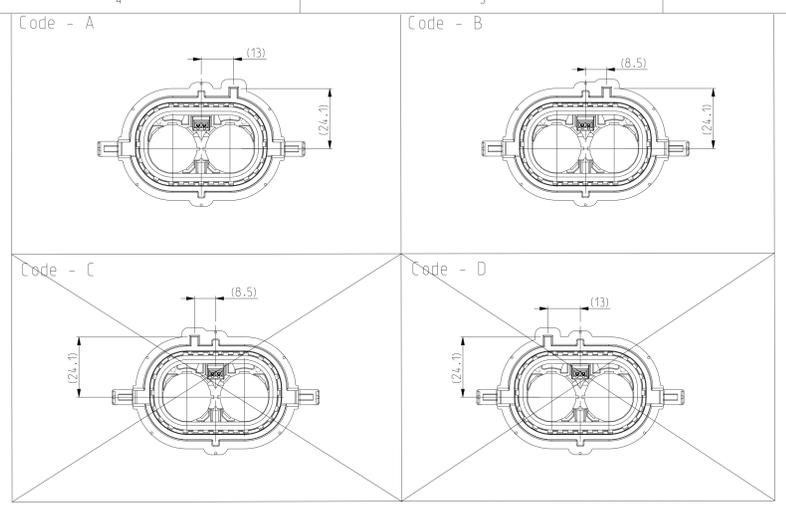


VIEWS WITHOUT LEVER Ansichten ohne Hebel CODINGS Kodierung 1:1


REVISIONS				
NO.	DATE	DESCRIPTION	BY	APPD.
1	SEE SHEET 1			

- IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN GERMAN AND ENGLISH TEXT THE GERMAN TEXT IS BINDING
Im Falle von Unterschieden zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist der deutsche Text verbindlich
- LAYER PACKING WITH CORRUGATED CARDBOARD INTO CARTON ACCORDING SPEC 107-18032
Lagenweise Verpackung mit
- SPECIFIED WIRE RANGE: SEE Spezifizierter Leitungsquerschnitt: siehe
- VISUAL CONTROL OF VARIANT, SEE TABLE Optische Kontrolle der Variante, siehe Tabelle
- SUPPLY CONDITION: LEVER IN ENDLOCKING POSITION
Anlieferungszustand: Hebel in Endraststellung
- SUPPLIER MARK Lieferantenkennzeichnung
- CAVITY IDENTIFICATION
Kammerbezeichnung

CODE	TE ASSY-NO.	REV	WEIGHT (g)	QTY	TE PART-NO.	TE SUB-ASSY-NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	WEIGHT (g)	SURFACE COLOUR	ITEM SYMBOL
B	9-2177053-4	6	85	1	9-2177055-2	-	LEVER, 2POS, 180 DEG Spannhebel, 2pos, 180 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1 W.-1.5% BATCH PN 1-1192910-5	19.8	WHITE / weiss RAL 9010 (9011)	4
				1	-	9-2177056-1	2POS, MCON-1.2, REC HSG, 180 DEG, Assy 2pot, MCON-1.2, Dichtungshalter-Assy, 180 Grad	-	-	-	3
				1	9-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung . 90 Grad	Silopren LSR 3485/35A PN 0-0704300-1/-2	3.2	NATURAL RAL 9001	2
				1	9-2177054-2	-	2POS, 8MM HV, REC HSG, 180 DEG, SEALED 2pot Gehäuse, 8mm HV, REC HSG, 180 Grad, gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	62	ORANGE RAL 2003	1
B	9-2177053-3	6	85	1	9-2177055-2	-	LEVER, 2POS, 180 DEG Spannhebel, 2pos, 180 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1 W.-1.5% BATCH PN 1-1192910-5	19.8	WHITE / weiss RAL 9010 (9011)	4
				1	-	9-2177056-1	2POS, MCON-1.2, REC HSG, 180 DEG, Assy 2pot, MCON-1.2, Dichtungshalter-Assy, 180 Grad	-	-	-	3
				1	9-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung . 90 Grad	Silopren LSR 3485/35A PN 0-0704300-1/-2	3.2	NATURAL RAL 9001	2
				1	9-2177054-2	-	2POS, 8MM HV, REC HSG, 180 DEG, SEALED 2pot Gehäuse, 8mm HV, REC HSG, 180 Grad, gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	62	ORANGE RAL 2003	1
A	9-2177053-2	6	85	1	9-2177055-1	-	LEVER, 2POS, 180 DEG Spannhebel, 2pos, 180 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1	19.8	BLACK / schwarz RAL 9005 (9011)	4
				1	-	9-2177056-1	2POS, MCON-1.2, REC HSG, 180 DEG, Assy 2pot, MCON-1.2, Dichtungshalter-Assy, 180 Grad	-	-	-	3
				1	9-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung . 90 Grad	Silopren LSR 3485/35A PN 0-0704300-1/-2	3.2	NATURAL RAL 9001	2
				1	9-2177054-1	-	2POS, 8MM HV, REC HSG, 180 DEG, SEALED 2pot Gehäuse, 8mm HV, REC HSG, 180 Grad, gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	62	ORANGE RAL 2003	1
A	9-2177053-1	6	85	1	9-2177055-1	-	LEVER, 2POS, 180 DEG Spannhebel, 2pos, 180 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1	19.8	BLACK / schwarz RAL 9005 (9011)	4
				1	-	9-2177056-1	2POS, MCON-1.2, REC HSG, 180 DEG, Assy 2pot, MCON-1.2, Dichtungshalter-Assy, 180 Grad	-	-	-	3
				1	9-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung . 90 Grad	Silopren LSR 3485/35A PN 0-0704300-1/-2	3.2	NATURAL RAL 9001	2
				1	9-2177054-1	-	2POS, 8MM HV, REC HSG, 180 DEG, SEALED 2pot Gehäuse, 8mm HV, REC HSG, 180 Grad, gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	62	ORANGE RAL 2003	1

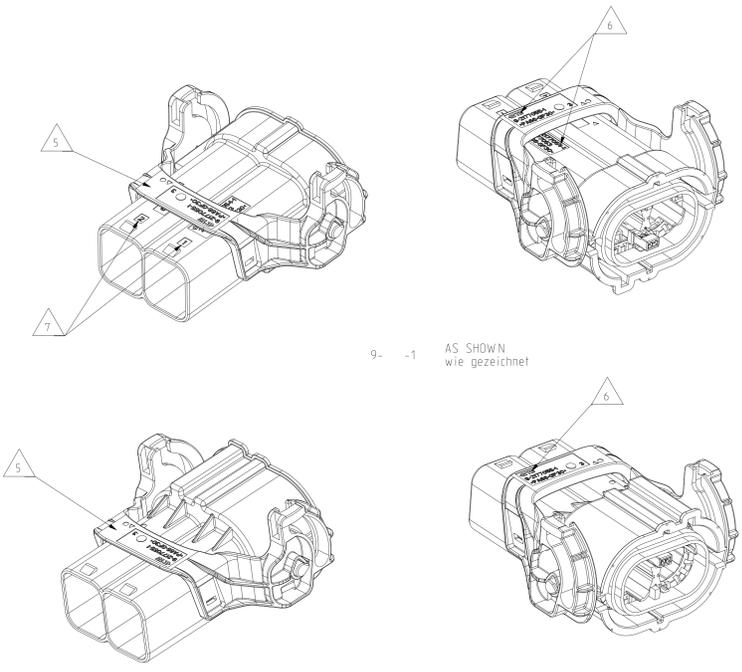

9- -1 AS SHOWN wie gezeichnet

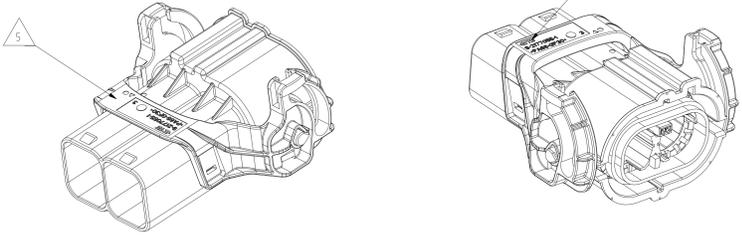

9- -2 AS SHOWN wie gezeichnet

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal
8	PRODUCT-SPEC. 108-94297 Produktl-Spez.
9	APPLICATION-SPEC. 114-94130 Verarbeitungs-Spez.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DATE: 11NOV2014		TE Connectivity	
DRWING NO: 108-94297	REV: 1	NAME: 2POS,8mmHV,REC HSG,180DEG,ASSY,SEALED	QTY: 1
REV: 1	DATE: 11NOV2014	DESCRIPTION: 2pot, gedichtete Assy, 8mm HV, 180 Grad	REV: 1
MATERIAL: SEE TABLE	FINISH: SEE TABLE	SCALE: 1:1	SHEET: 2 OF 2