


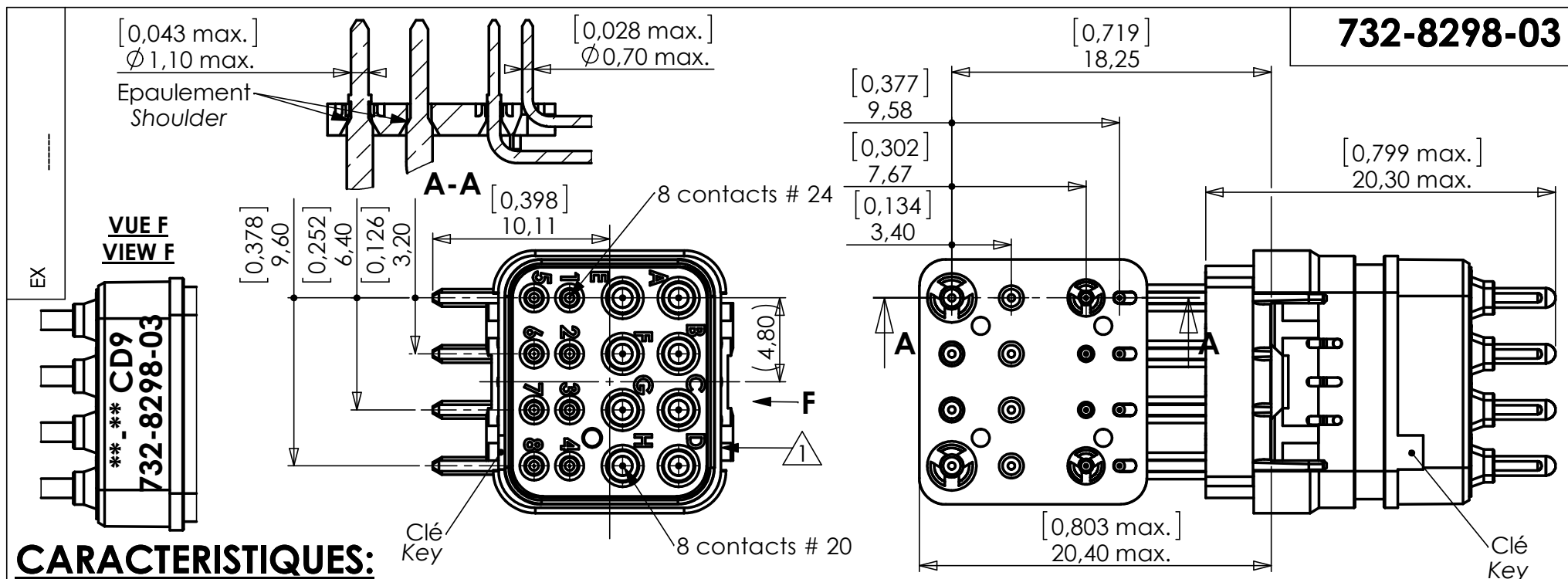

CARACTERISTIQUES:

Module suivant: EN4165

Température d'utilisation: -55°C à +175°C

Matériaux: Thermoplastique et silicone jaune.

Contacts à picot: Alliage de cuivre, doré.

Tension de tenue: 1300 V eff .50Hz

Avant des contacts # 20 normalisé suivant: SAE/AS 39029/58-363.

Masse: 9 gr max Dimensions : Millimètres [pouces]

1 Marquages sur la face opposée aux clés.

b	19/07/2013	Added color of silicon OE250713
a	22/05/2013	Added withst volt value OE280513
0	05/11/2012	Creation
Revision	Date	Observations
ORIGINE :		DE 046/06

SERIE DMC-M Série II

DATE 05/11/2012

VISA
Creation
Created

VISA
Approbation
Approval

DESIGNATION **MODULE P 99-03 A PICOTS COUDES**

Pin MODULE 99-03 with bended PCB Contacts

REF :
P/N:

732-8298-03

DEUTSCH

Connecteurs Electriques Deutsch

17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 9 - FRANCE

**FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA SHEET**

204-19-B/F00