
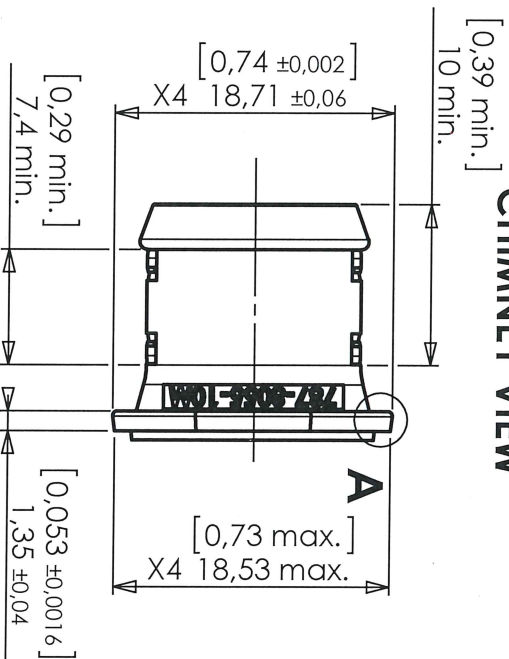





Conforme à la norme **EN 4165-026**
As per specification EN 4165-026.

CHIMNEY VIEW

787-8055-10M

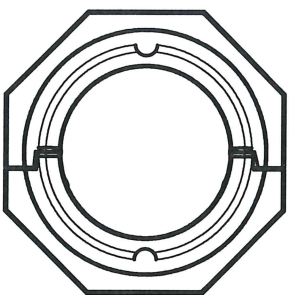

A Detail (5 : 1)

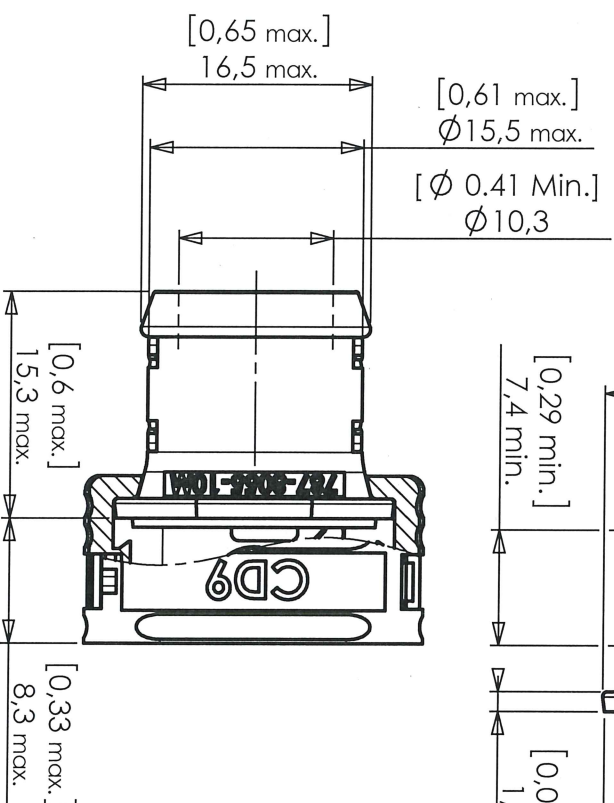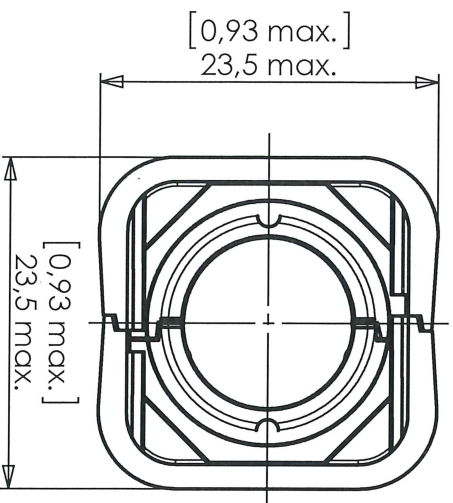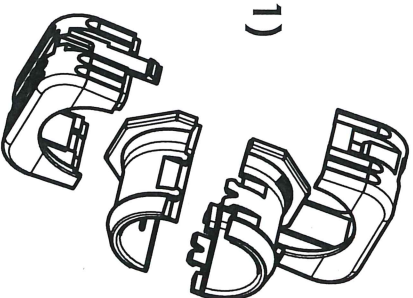

NOTA:

Matériaux: thermoplastique
Materials: thermoplastic
Protection: métallisation nickel (cheminée)
Plating : nickel (chimney only)
Pièces livrées non assemblées.
Delivered disassembled
Masses : 4gr maxi.
Weight : 4gr maxi.
Se monte sur : DMC-MD20* ou DMC-MD26*.
To be used with DMC-MD20* or DMC-MD26*.
Dimensions : Millimètres [Inches]

f	28/02/18	Maj svf OE370218
e	01-08-13	Maj svf OE390713
Revision	Date	Observations
ORIGINE : ORIGIN :	DE 014/04	

SERIE	DMC-M	DATE	26-02-07	VISA Creation	VISA Approval
DESIGNATION	Accessoire pour connecteur Monomodule (cheminée droite) Single-module backshell (straight chimney)				
REF : P/N:	787-8055-10M				
VERSION	-	REVISION	-		



Connecteurs Electriques Deutsch

17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 09 - FRANCE

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA SHEET

2004-9-25/001