

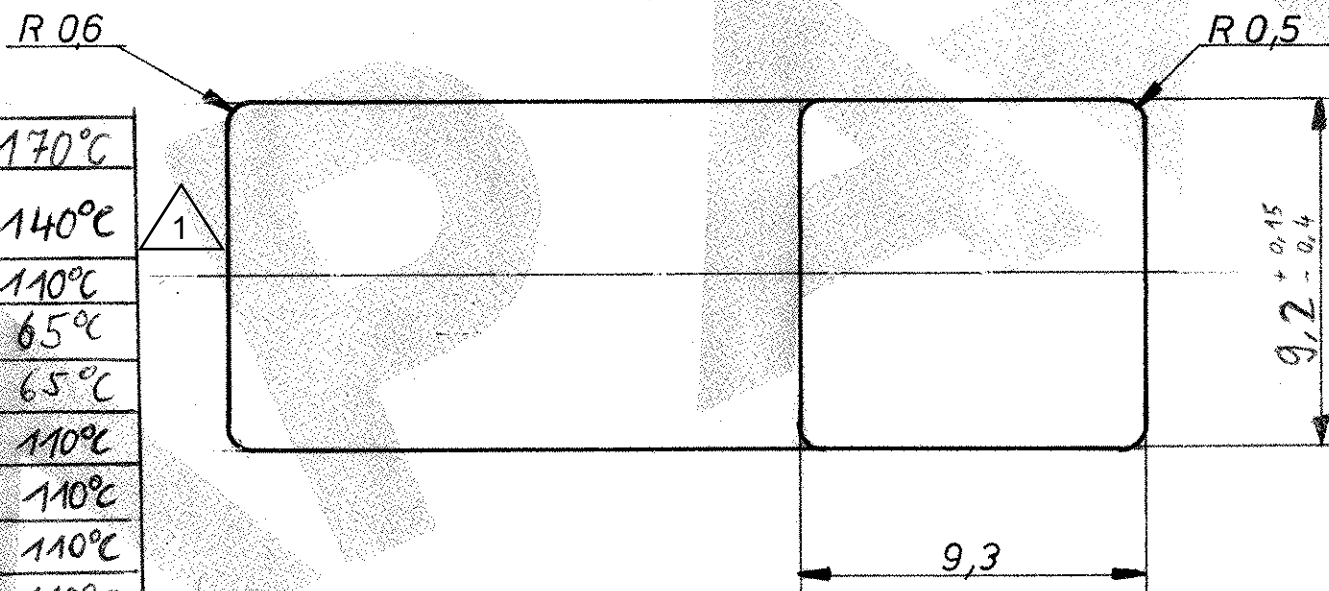
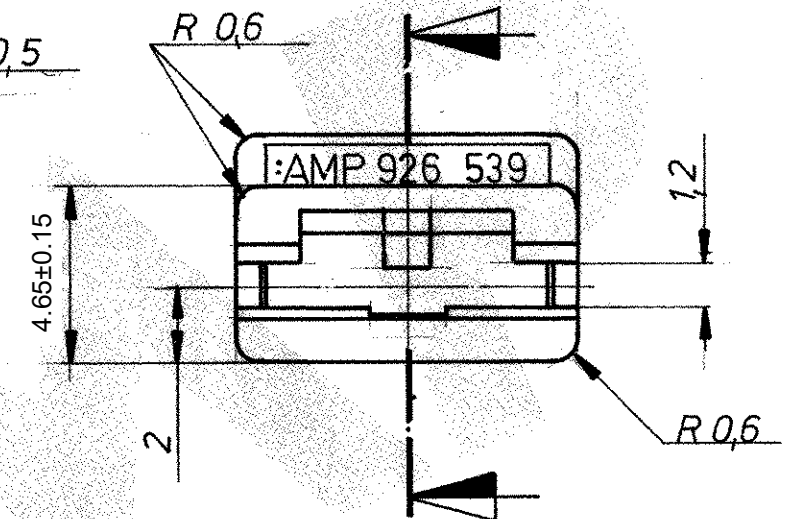
 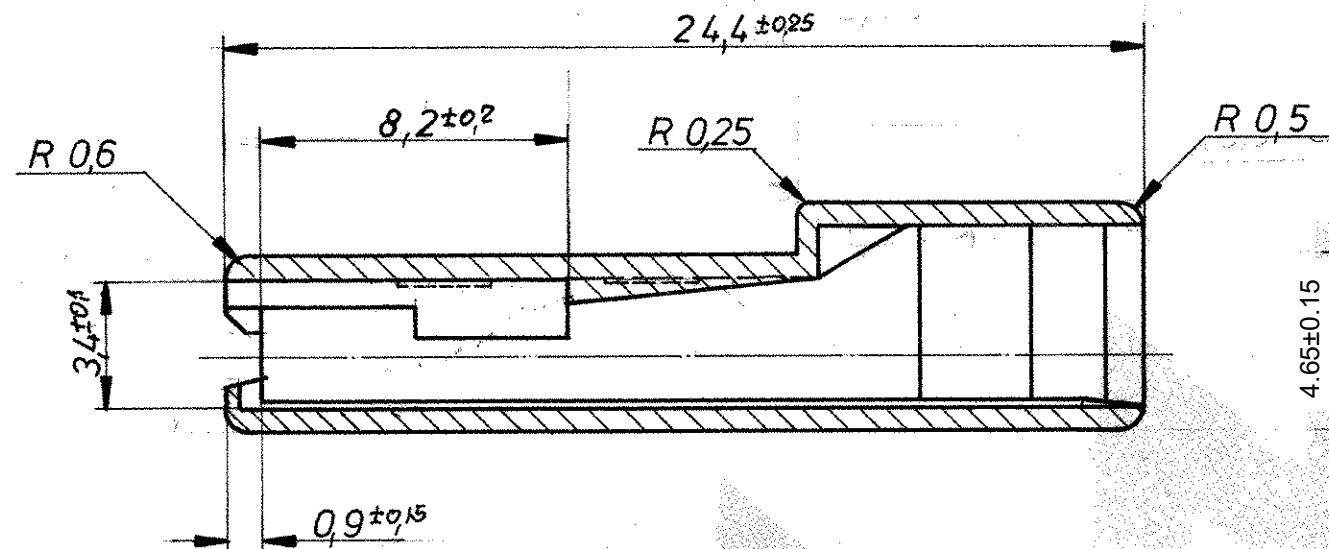


| REV | REVISION RECORD           | DWN | DATE     | APVD |
|-----|---------------------------|-----|----------|------|
| K9  | REVISED PER ECR-21-100839 | AA  | 3MAR2021 | BH   |
| M   | REVISED PER ECR-24-226101 | DB  | 8AUG2025 | RE   |

1 OBSOLETE PART NUMBER

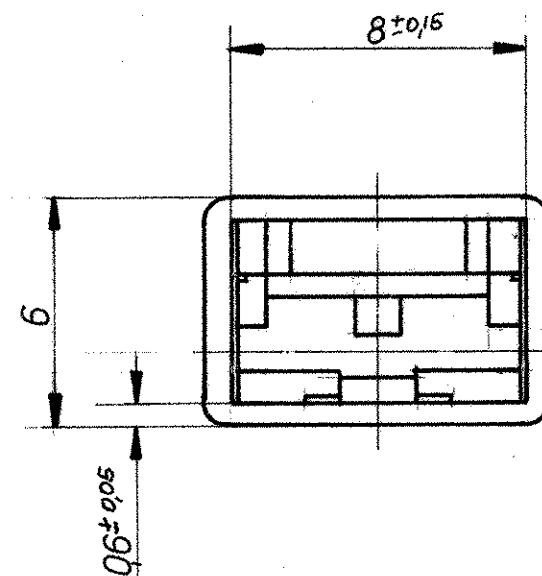

|             |                          |         |     |       |
|-------------|--------------------------|---------|-----|-------|
| 1-926 539-7 | PA 4.6 GF 15             | schwarz | V-2 | 170°C |
| 1-926 539-6 | PA 6.6<br>ZYTEL E103 HSL | natur   | V-2 | 140°C |
| 1-926 539-5 | PA 6.6                   | weiß    | V-2 | 110°C |
| 1-926 539-4 | PP                       | schwarz | H/B | 65°C  |
| 1-926 539-3 | PP                       | rot     | H/B | 65°C  |
| 1-926 539-2 | PA 6.6                   | orange  | V-2 | 110°C |
| 1-926 539-1 | PA 6.6                   | violett | V-2 | 110°C |
| 1-926 539-0 | PA 6.6                   | gelb    | V-2 | 110°C |
| 926 539-9   | PA 6.6                   | blau    | V-2 | 110°C |
| 926 539-8   | PA 6.6                   | grün    | V-2 | 110°C |
| 926 539-7   | PA 6.6                   | braun   | V-2 | 110°C |
| 926 539-6   | PP                       | natur   | H/B | 65°C  |
| 926 539-5   | PBT                      | schwarz | V-0 | 140°C |
| 926 539-4   | PA 6.6                   | grau    | V-2 | 110°C |
| 926 539-3   | PA 6.6                   | schwarz | V-2 | 105°C |
| 926 539-2   | PA 6.6                   | rot     | V-2 | 110°C |
| 926 539-1   | PA 6.6                   | natur   | V-2 | 110°C |



Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

|                                        |                       |                           |                                                              |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                        |                       | <b>TE</b> TE Connectivity |                                                              |
| Benennung                              |                       | <b>K</b>                  |                                                              |
| Isolationshülse fuer 6.3 mm Steckhülse |                       |                           |                                                              |
| Bestell-Nr.                            | Werkstoff             | Oberfläche<br>Farbe       | Nicht tolerierte Maße<br>± 0,4 mm<br>± 1,5°<br>Maßstab 5 : 1 |
| Gez. 18.10.78 Joku                     | Gepr. 17.11.78 Romahy | Gepr.                     | Format <b>B</b> Zeichnungs-Nr. <b>926539</b>                 |
| UL 94 Einsatztemperatur RTI elkt.      |                       | Blatt-Nr. REV M           |                                                              |