

Materials: Alliage d'aluminium et inox
Materials: Aluminium alloy and stainless steel

Cle : Thermoplastique
Key : Thermoplastic

Protection : **A1064** - Nickel electrolytique
Protection : **A1064** - Electrolytic nickel
 (3)

Boitier : Rien - Non durci
Shell : Nothing - Not shielded
 (1) D - Durci
 D - Shielded

 

Boitier : Rien - Livre avec cle de detrompage polarise N
Shell : Nothing - Delivered with N keying (732-8020-10)
 (2) A - Livre sans cle de detrompage
 A - Delivered without keying

REFERENCE			
(1)	(2)	(3)	
DMC-M	40	01	A1064
DMC-M	40	A	A1064
DMC-M	D	01	A1064
DMC-M	D	A	A1064

Masse sans la cle de detrompage
 Weight without coding key
 22g Maxi

Indice	Date	Observations	SERIE	DMC-M ; DMC-MD (vis)	DATE	22 02 94	VISA	
DESIGNATION			FICHE (2 modules) PLUG (2 modules)					
ORIGINE : DE 89066			REF : DMC-M* 40 *-01 A1064 (1) (2) (3)					

Cle de detrompage
Coding key
 DMC-M* 40 *-01 A1064

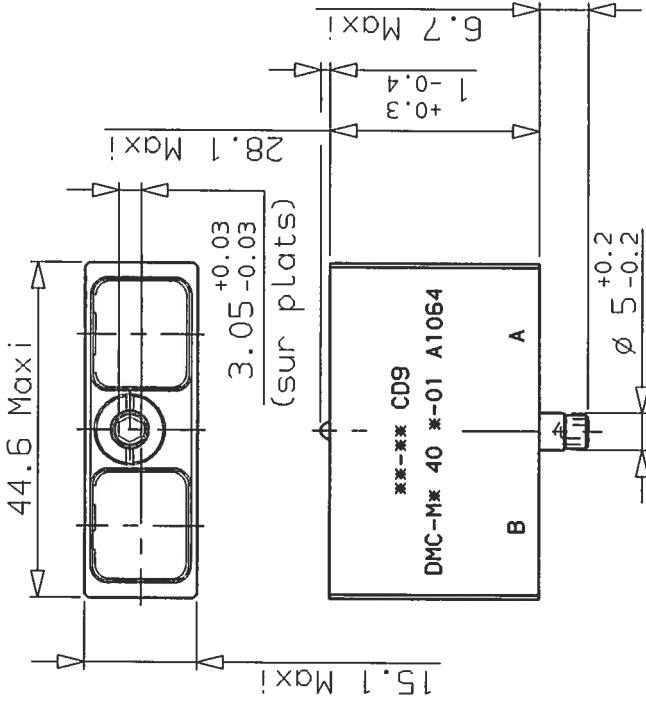

GED
 Groupe Compagnie DEUTSCH

17, rue LAVOISIER
 27000 EVREUX

FICHE TECHNIQUE