

DMC-M\* 42 \* \*-01

Noix de detrompage  
threaded keying

Materials: Alliage d'aluminium et inox  
Aluminium alloy and stainless steel


Protection: Rien - Nickel noir  
Nothing - Black nickel  
W - Cadmium vert olive  
W - Olive drab cadmium  
(3)

Boitier: Rien - Non durci  
Shell: Nothing - Not shielded  
(1) D - Durci  
D - Shielded

REFERENCE			
(1)	(2)	(3)	
DMC-M	42		01
DMC-M	42	W	01
DMC-M	42	A	01
DMC-M	42	A	W 01
DMC-M	D		01
DMC-M	D		W 01
DMC-M	D	A	01
DMC-M	D	A	W 01

c	22 02 94	Mise a jour pPlan
b	05 07 93	Mise a jour pPlan
a	01 02 93	Mise a jour pPlan

Indice Date Observations  
ORIGINE : DE 89066

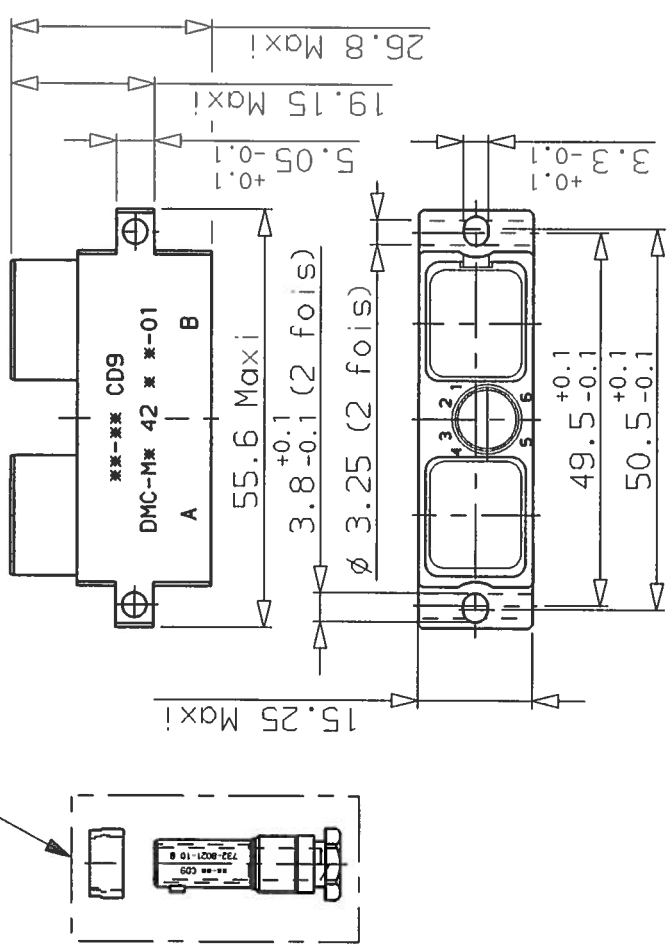

Boitier: Rien - Livre avec noix de detrompage "vis" polarise N  
Shell: Nothing - Delivered with N threaded keying (732-8021-10 B)  
(2) A - Livre sans noix de detrompage "vis"  
A - Delivered without threaded keying

Perçage panneau suivant F.T.  
732-8060-\*\*\*  
Masse sans la noix de detrompage  
Weight without threaded keying  
17 g Maxi

SERIE DMC-M ; DMC-MD (vis) DATE 25 07 92 VISA

DESIGNATION EMBASE (2 modules) REPTACTACLE (2 modules)  
REF : DMC-M\* 42 \* \*-01 (2) (3)