


Technische Daten:

- Betriebsspannung 24V ±25% DC
- Ausgangsbelastbarkeit 150 mA
- Verpolschutz und Schutzdiode eingebaut
- Kurzschlußfest
- Restspannung zwischen B u. C < 3V bei 100 mA Laststrom
- Schaltabstand 19-23 mm bei
- St-Betätigungsscheibe $\phi 22 \times 8$ mm eingestellt
- Betriebstemperatur -30 bis +70°C
- Lagertemperatur -55 bis +90°C
- Schutzart IP67, Tauchtiefe 6 m WS

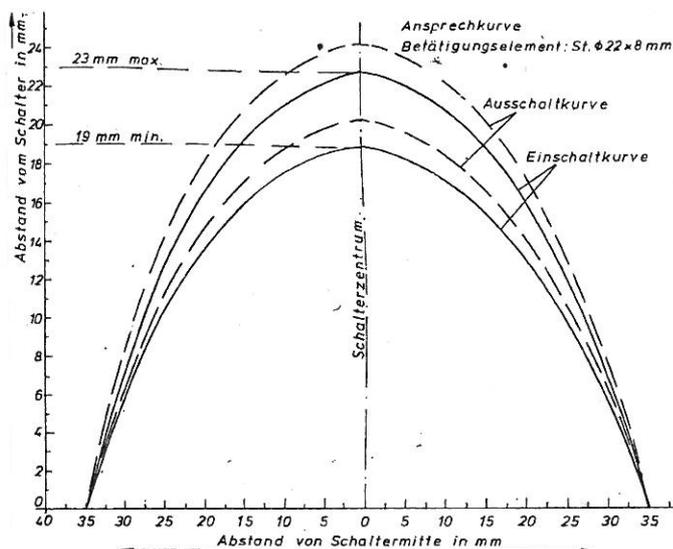

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 vor

	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab
Bearb.				/
Gepr.				



Zeichnungs-Nr.:	L05 XLL 20-947
Vers.Nr.:	5930-12-163-7457