# 微型IP67密封式 线到线防水连接器

TE Connectivity (TE)推出微型IP67密封式线到线连接器。这款防护等级达到IP67的连接器可承受最恶劣的环境条件,非常适用于室外照明以及其它高湿度应用。微型IP67密封式线到线连接器配有按压释放弹簧锁,可确保连接器的插接安全。此款连接器有2位和3位,提供三种颜色,以便轻松标识和组装。



## 应用

- 室外照明
- 商用制冷照明
- ・厨房电器
- HVAC设备

### 电气特性

额定电流:

18 AWG:最大5A20 AWG - 22 AWG:最大3.5A额定电压:最大400V AC介电承受电压:1800VAC

#### 机械特性

• **工作温度**: -40°C 到 +105°C

• **耐用性**: 30 次

#### 技术规范

・应用规范:114-137093・产品规范:108-137093

· UL1977认证申请中

#### 材料

 • 外売:
 PA, UL 94 V-0

 • 端子:
 镀锡铜合金

 • 密封件:
 橡胶

#### 主要优势

- 设计紧凑,节省空间
- 正向锁定可避免连接器意外拔出
- 预组装的密封件可缩短组装时间

#### 颜色


- ・黑色
- ・红色
- ・白色



# 产品选型信息

	类型	描述	颜色	产品料号
	插头	2位微型防水连接器	白色	1-2834074-2
5	插座	2位微型防水连接器	白色	<u>1-2834075-2</u>
	插头	3位微型防水连接器	白色	1-2834074-3
5	插座	3位微型防水连接器	白色	<u>1-2834075-3</u>
	插头	2位微型防水连接器	黑色	2-2834074-2
	插座	2位微型防水连接器	黑色	2-2834075-2
5	插头	3位微型防水连接器	黑色	<u>2-2834074-3</u>
	插座	3位微型防水连接器	黑色	<u>2-2834075-3</u>
100	插头	2位微型防水连接器	红色	3-2834074-2
	插座	2位微型防水连接器	红色	3-2834075-2
	插头	3位微型防水连接器	红色	3-2834074-3
	插座	3位微型防水连接器	红色	<u>3-2834075-3</u>
Carlot Control	母头插座	微型防水连接器端子	无	1-2834067-2
Jan Barrell	分头插针	微型防水连接器端子	无	<u>1-2834068-2</u>

# 大寸

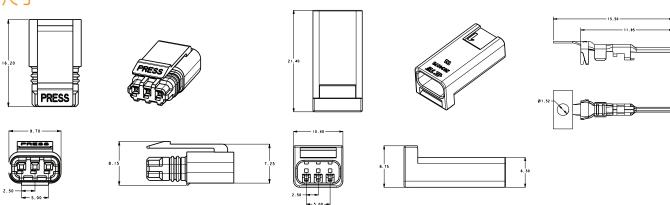

#### te.com

© 2016 TE Connectivity Ltd. 及其下属公司版权所有。TE Connectivity和TE connectivity(标识)是TE Connectivity Ltd. 及其下属公司的商标。其他标识、产品和/或公司名称可能是各自所有者的商标。 1-1773896-3 JN 9/2016 美国:+1 (800) 522-6752 加拿大:+1 (905) 475-6222 题西哥:+52 (0) 55-1106-0800 拉丁美洲南美洲:+54 (0) 11-4733-2200 德国:+49 (0) 6251-133-1999 英国:+44 (0) 800-267666 法国:+33 (0) 1-3420-8686 荷兰:+31 (0) 73-6246-999 中国:+86 (0) 400-820-6015

