

BAV-2U-43BD-5MC25U/I
Art.-Nr.: D84176-000

Abzweigmuffe

in Schnapptechnik, aus transparentem, schlagfestem Polycarbonat
 mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen
 Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)

$U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 \text{ kV (1,2) kV}$


Durchgang: $5 \times 1,5$ bis $5 \times 25 \text{ mm}^2$

Abzweig: $5 \times 1,5$ bis $5 \times 25 \text{ mm}^2$

mit Universal- Abzweigklemme

mit Vergußmasse RAPID 4300 im Doppelkammerbeutel (0,8 l)

Labyrinthgehäusedichtung mit Schnappverschluß

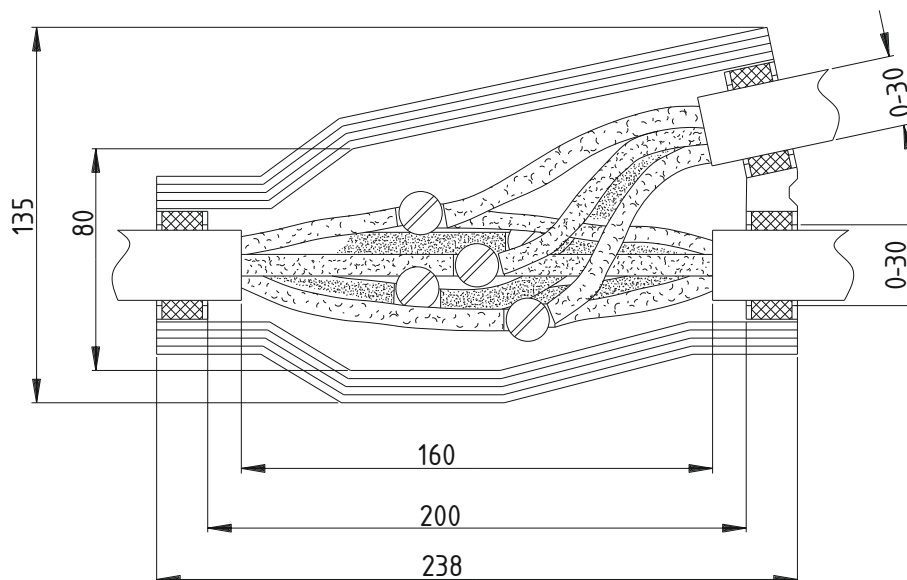

Universal- Abzweigklemmen- Set

