

BAV-2U-GD-5MC25
Art.-Nr.: E26018-000

Abzweigmuffe

in Schnapptechnik, aus transparentem, schlagfestem Polycarbonat
 mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen
 Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)

$U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 \text{ kV (1,2) kV}$


Durchgang: $5 \times 10 \text{ bis } 5 \times 25 \text{ mm}^2$

Abzweig: $5 \times 2,5 \text{ bis } 5 \times 25 \text{ mm}^2$

mit Abzweigmuffen- Set

mit Vergußmasse GUROFLEX im Doppelkammerbeutel (0,8 l)

Labyrinthgehäusedichtung mit Schnappverschluß

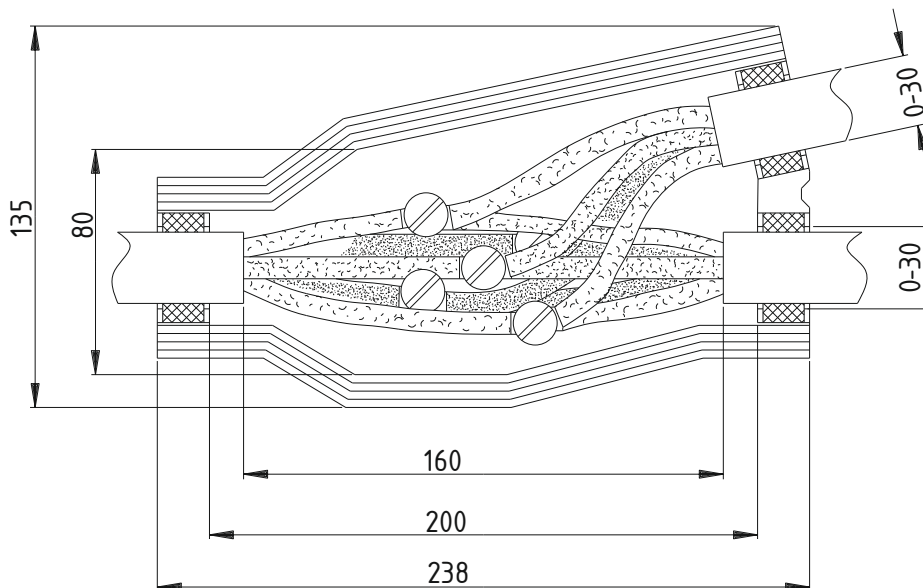

5x Abzweigmuffen- Set

