


“M”シリーズ・コネクタ用 180° A-MPシールド(ロング) 及びケーブル・クランプの組立

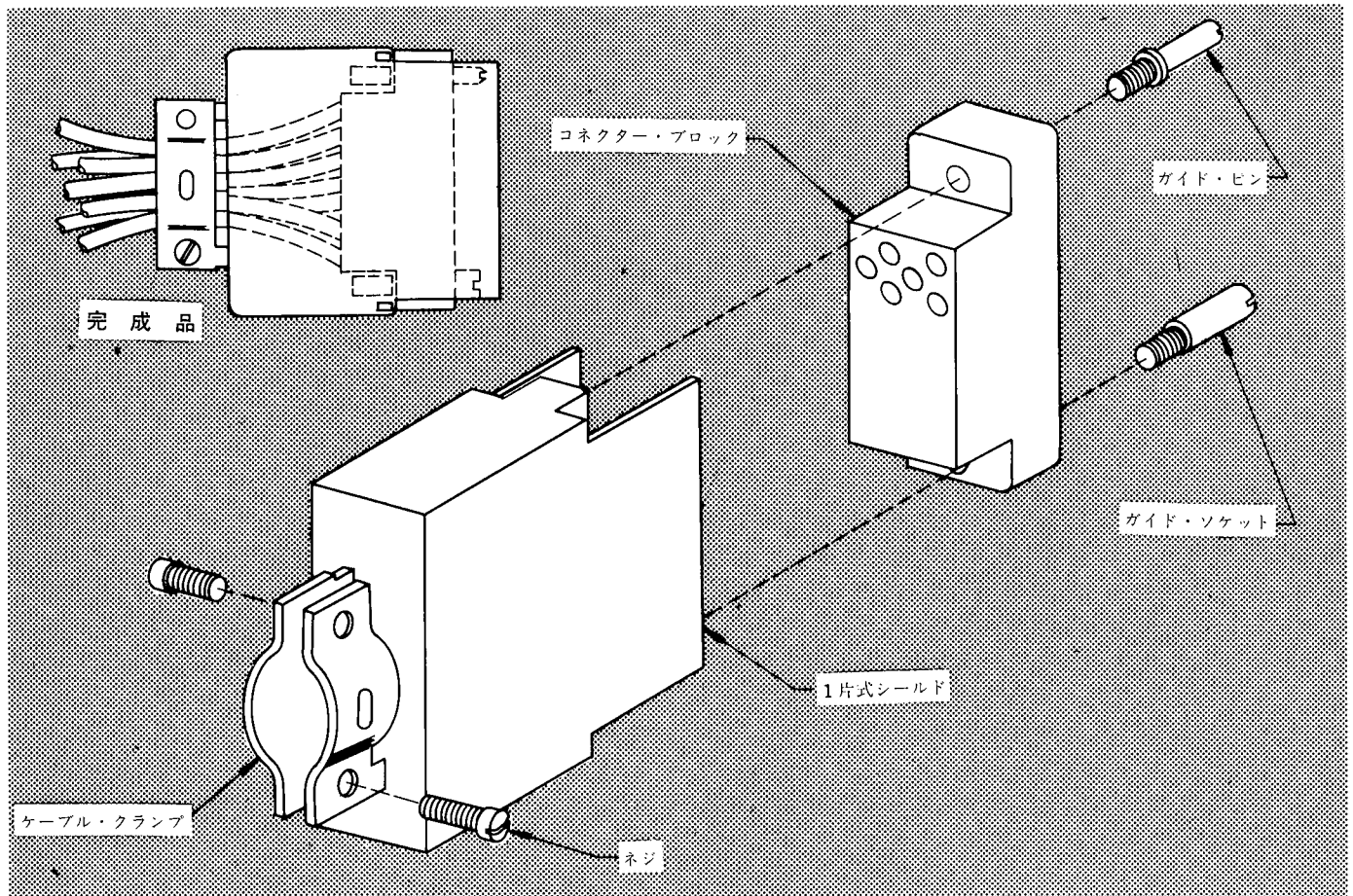

1. ケーブル・クランプ用のネジを取付けます。但し、締めつけないで下さい。
2. 電線をケーブル・クランプに通しつぎにコンタクトをコネクタ・ブロックに挿入します。抱合電線については表を参照して下さい。
3. 電線に沿ってシールドをずらしコネクタ・ブロックに密着する位置まで移動させます。
4. ガイド・ピン及びガイド・ソケットでシールドをコネクタ・ブロックに取付けます。
注：ガイド・ピンとソケットを使用しないでシールドをコネクタ・ブロック・に取付ける場合には、丸平小ネジ(No.4-40× $\frac{3}{8}$)を使用して下さい。
5. ケーブル・クランプ用のネジを締めます。

型番	適用コネクタ	抱合電線
201378-□	14極“M”シリーズ・コネクタ	外径1.77mmの電線14本
201380-□	20極“M”シリーズ・コネクタ	外径1.77mmの電線20本
201382-□	26極“M”シリーズ・コネクタ	外径1.77mmの電線26本
201384-□	34極“M”シリーズ・コネクタ	外径1.77mmの電線34本
201386-□	50極“M”シリーズ・コネクタ	外径1.77mmの電線50本

日本エー・エム・ピー株式会社

本社 東京都港区麻布材木町22 塩業会館ビル
電話 (404) 7 1 7 1 (代)
工場 川崎市登戸 3 8 1 6
電話 登戸(04491)4161(代)
大阪営業所 大阪市北区末広町19 新扇橋ビル
電話 (312)0674~5 ビル代表 (341)8855 (361)8855
名古屋営業所 名古屋市中区錦2-17-30 河越ビル
電話 (211)4 8 1 1 (代)
福岡営業所 福岡市天神2-8-49 福岡富士ビル
電話 (77) 0 8 1 8 ビル代表 (75) 7 4 6 1
