



AMP登録商標


日本エー・エム・ピー株式会社

“M”シリーズ/ミニチュア
デュアラッチ・コネクター用
AMP 180° シールド(ショート)及び
ケーブル・クランプの組立

取扱説明書1312

発行年月日 3-15-61

改訂年月日 10-2-63

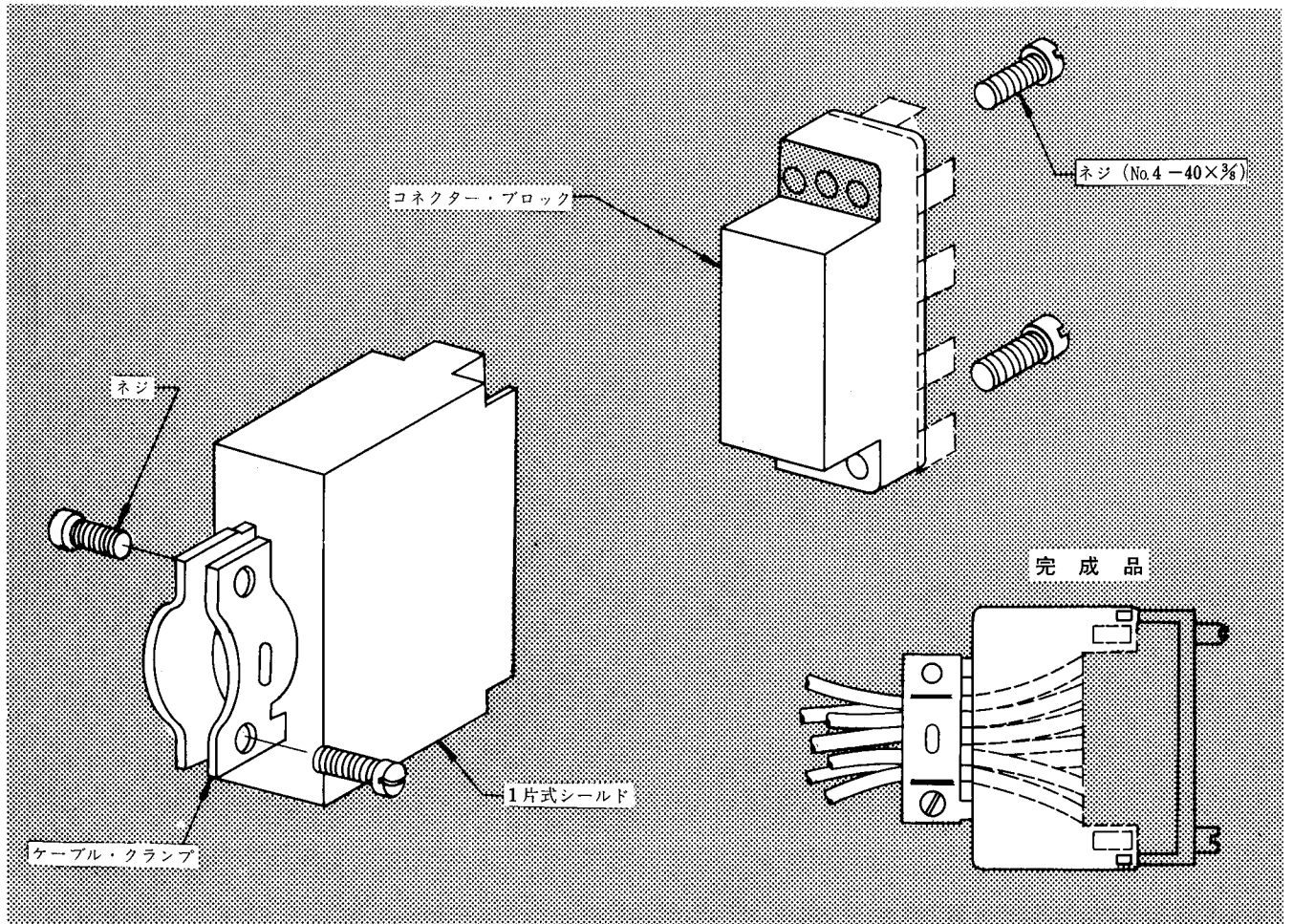

1. ケーブル・クランプ用のネジを取付けます。但し、締めつけしないで下さい。
2. 電線をケーブル・クランプに通し又コンタクトをコネクター・ブロックに挿入します。抱合電線については表を参照して下さい。
3. 電線に沿ってシールドをずらしコネクター・ブロックに密着するまで移動させます。
4. 下記の部品を使用しシールドをコネクター・ブロックに固定します。
 - (a) 2個のシールド固定用ネジ (No.4-40× $\frac{3}{8}$ ")
 - (b) “M”シリーズ・コネクター・ブロックには“M”シリーズ・センター・ガイド・ピン又はソケット
 - (c) ミニチュア・デュアラッチ・コネクター・ブロック用センター・ガイド・ピン
5. ケーブル・クランプ用のネジを締めます。

★AMP Inc. 登録商標

型番	適用コネクター	抱合電線
201165- <input checked="" type="checkbox"/>	34極“M”シリーズ・コネクター	外径1.77の電線34本
	40極ミニチュア・デュアラッチ・コネクター	外径1.52の電線40本
201169- <input checked="" type="checkbox"/>	26極“M”シリーズ・コネクター	外径1.77の電線26本
201173- <input checked="" type="checkbox"/>	50極“M”シリーズ・コネクター	外径1.77の電線50本
	60極ミニチュア・デュアラッチ・コネクター	外径1.39の電線60本
201227- <input checked="" type="checkbox"/>	20極“M”シリーズ・コネクター	外径1.77の電線20本
201360- <input checked="" type="checkbox"/>	14極“M”シリーズ・コネクター	外径1.77の電線14本

単位 mm

日本エー・エム・ピー株式会社

本社 東京都港区麻布材木町22 塩業会館ビル
電話 (404) 7 1 7 1 (代)

工場 川崎市登戸 3 8 1 6
電話 登戸(04491)4161(代)

大阪営業所 大阪市北区末広町19 新扇橋ビル
電話 (312)0674~5 ビル代表 (341)8855 (361)8855

名古屋営業所 名古屋市中区錦2-17-30 河越ビル
電話 (211)4 8 1 1 (代)

福岡営業所 福岡市天神2-8-49 福岡富士ビル
電話 (77) 0 8 1 8 ビル代表 (75) 7 4 6 1
