



AMP登録商標


日本エー・エム・ピー株式会社

14, 20及び26極
“M”シリーズ・コネクター用
A-MP★ケーブル・クランプ

取扱説明書1313

発行年月日 3-15-61

改訂年月日 4-21-64

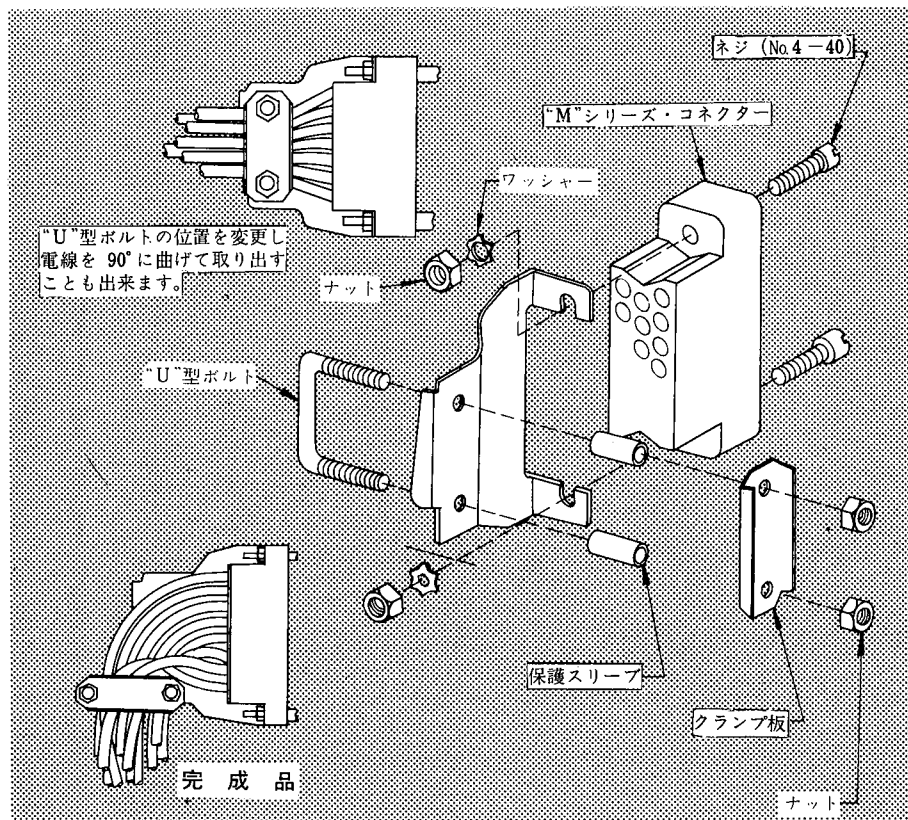

1. コネクター・ブロックへケーブル・クランプを取付けするにはガイド・ピン又は丸平小ネジ (No. 4-40× $\frac{3}{8}$) をコネクター・ブロックの孔に通し、ナット及びワッシャーでケーブル・クランプとコネクター・ブロックと一緒に締付けます。

注：ガイド・ピンとソケットの選択及び使用法についてはAMP取扱説明書7054を参照して下さい。

2. “U”型ボルトに通るように電線をとめます。
3. “U”型ボルトを図のように組立てます。
4. “U”型ボルト用のナットを締めます。

型 番	適 用 コ ネ ク タ ー
✓ 2 0 0 6 8 6	14極 “M” シリーズ・コネクター
✓ 2 0 1 2 2 9	26極 “M” シリーズ・コネクター
✓ 2 0 1 2 3 7	20極 “M” シリーズ・コネクター
✓ 2 0 1 6 8 5	14極 “M” シリーズ・コネクター

★AMP Inc. 登録商標

2017.3.1 ~ 4.7.10.27

日本エー・エム・ピー株式会社

本 社 東京都港区麻布材木町22 塩業会館ビル

電 話 (404) 7 1 7 1 (代)

工 場 川 崎 市 登 戸 3 8 1 6

電 話 登戸(04491)4161(代)

大阪営業所 大阪市 北区末広町19 新扇橋ビル

電話 (312)0674~5 ビル代表 (341)8855 (361)8855

名古屋営業所 名古屋市中区錦2-17-30 河越ビル

電 話 (211)4 8 1 1 (代)

福岡営業所 福岡市 天神2-8-49 福岡富士ビル

電 話 (77) 0 8 1 8 ビル代表 (75) 7 4 6 1

1967年3月 Copyright by AMP(Japan), Ltd.