


“M”シリーズ・コネクター及び ミニチュア・デュアラッチ・コネクター用 A-MP★ケーブル・クランプ

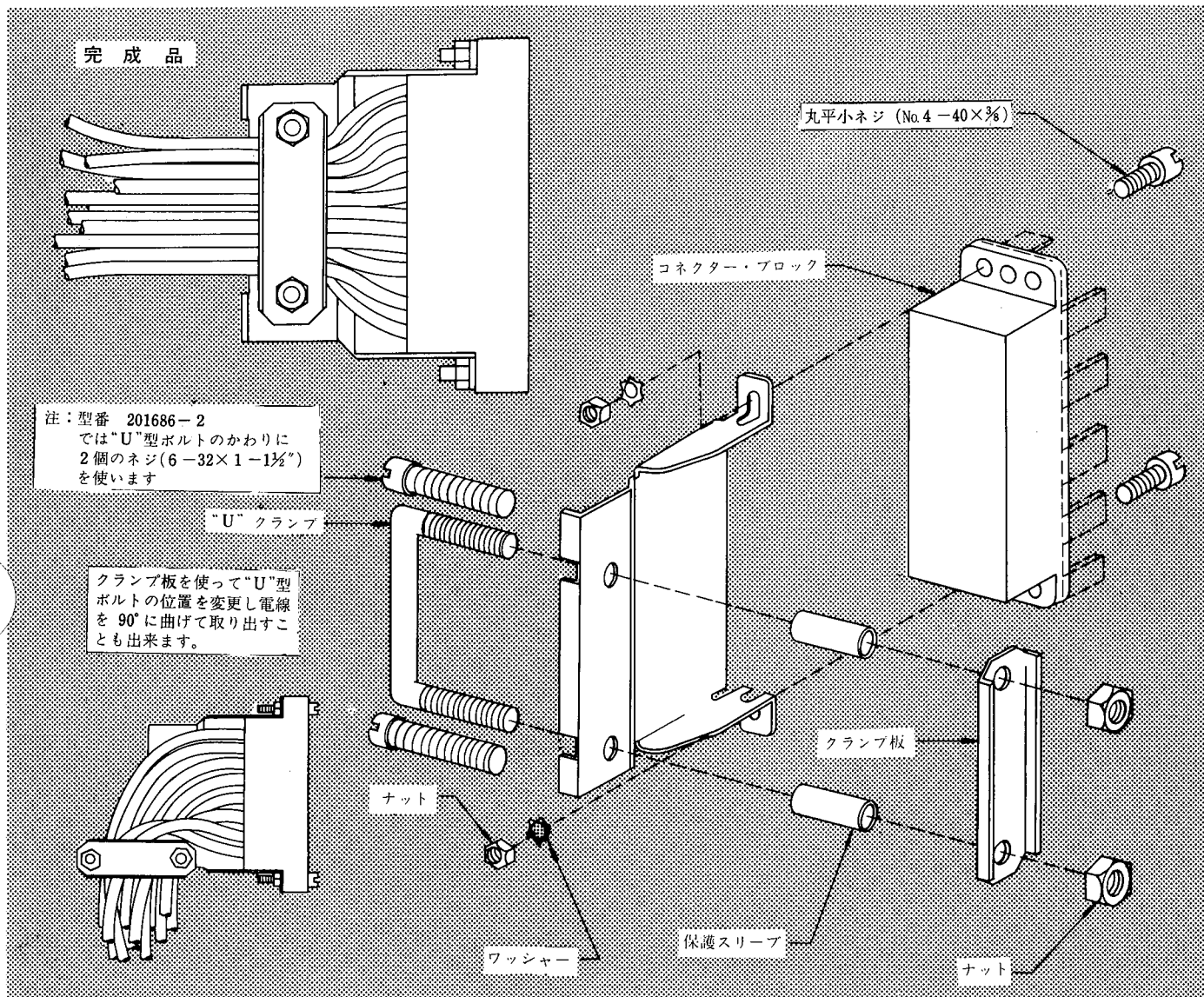

1. 組立てられたものを、下記の部品を使用してコネクター・ブロックに固定します。

(a) 各2個のロック・ワッシャー、ナット及び丸平小ネジ (No.4-40×3/8")

(b) “M”シリーズ・コーナー・ガイド・ピン又はソケット。

AMP取扱説明書7054及び7055を参照して下さい。

注：ミニチュア・デュアラッチ・コーナー・ガイド・ピンは、ミニチュア・デュアラッチ・コネクターと共に使用できます。

AMP取扱説明書7119を参照して下さい。

2. 電線をまとめ“U”型ボルトに通します。

3. “U”型ボルト図のように組立てます。

4. “U”型ボルト用のナットを締めます。

型番	適用コネクター
201224	34極“M”シリーズ・コネクター
201686	又は 40極ミニチュア・デュアラッチ・コネクター
201182	50極“M”シリーズ・コネクター
201687	又は 60極ミニチュア・デュアラッチ・コネクター

★AMP Inc. 登録商標

日本エー・エム・ピー株式会社

本社 東京都港区麻布材木町22 塩業会館ビル
電話 (404) 7 1 7 1 (代)

工場 川崎市登戸 3 8 1 6
電話 登戸(04491)4161(代)

大阪営業所 大阪市北区末広町19 新扇橋ビル
電話 (312)0674~5 ビル代表 (341)8855 (361)8855

名古屋営業所 名古屋市中区錦2-17-30 河越ビル
電話 (211)4 8 1 1 (代)

福岡営業所 福岡市天神2-8-49 福岡富士ビル
電話 (77) 0 8 1 8 ビル代表 (75) 7 4 6 1
