



AMP* ストレイン・リリーフ・クランプ
 型番 201221-□、201688-□
 AMP Mシリーズ及びミニチュア・デュアラッチ*
 コネクター用

IS-1322	
作成年月日	4-16-62
改訂年月日	4-23-65

取扱説明書

1. 図1に示すストレイン・リリーフ・クランプをMシリーズ104極又はミニチュア・デュアラッチ132極コネクターに取り付けると、コンタクトからたれ下がる電線の張力を緩和し結線束を整えることができます。

2. 取付けの方法

- (a) 以下の手順でストレイン・リリーフ・ブラケットをコネクターに取り付けて下さい。使用するものは、
 (1) #6-32のねじ、ナット、ロック、ワッシャー各2個
 (2) AMPコーナ、ガイド・ピン又はソケット。この組合せと選定の方法はAMP取扱説明書IS-7164、又はIS-7178を参照願います。

- (b) 電線の束をクランプのU字部の下を通します。
 (c) "U"クランプ、プロテクティブ・スリーブ、クランプ・プレートに組んで、"U"クランプ・ナットでストレイン・リリーフ・ブラケットに取り付けます。このときナットはまだ固く締めないでおきます。
 (d) "U"クランプとコネクター・ブロックの間は少しゆとりを持たせておきます。
 (e) 最後に"U"クランプ・ナットをしめつけます。

(*AMPの登録商標)

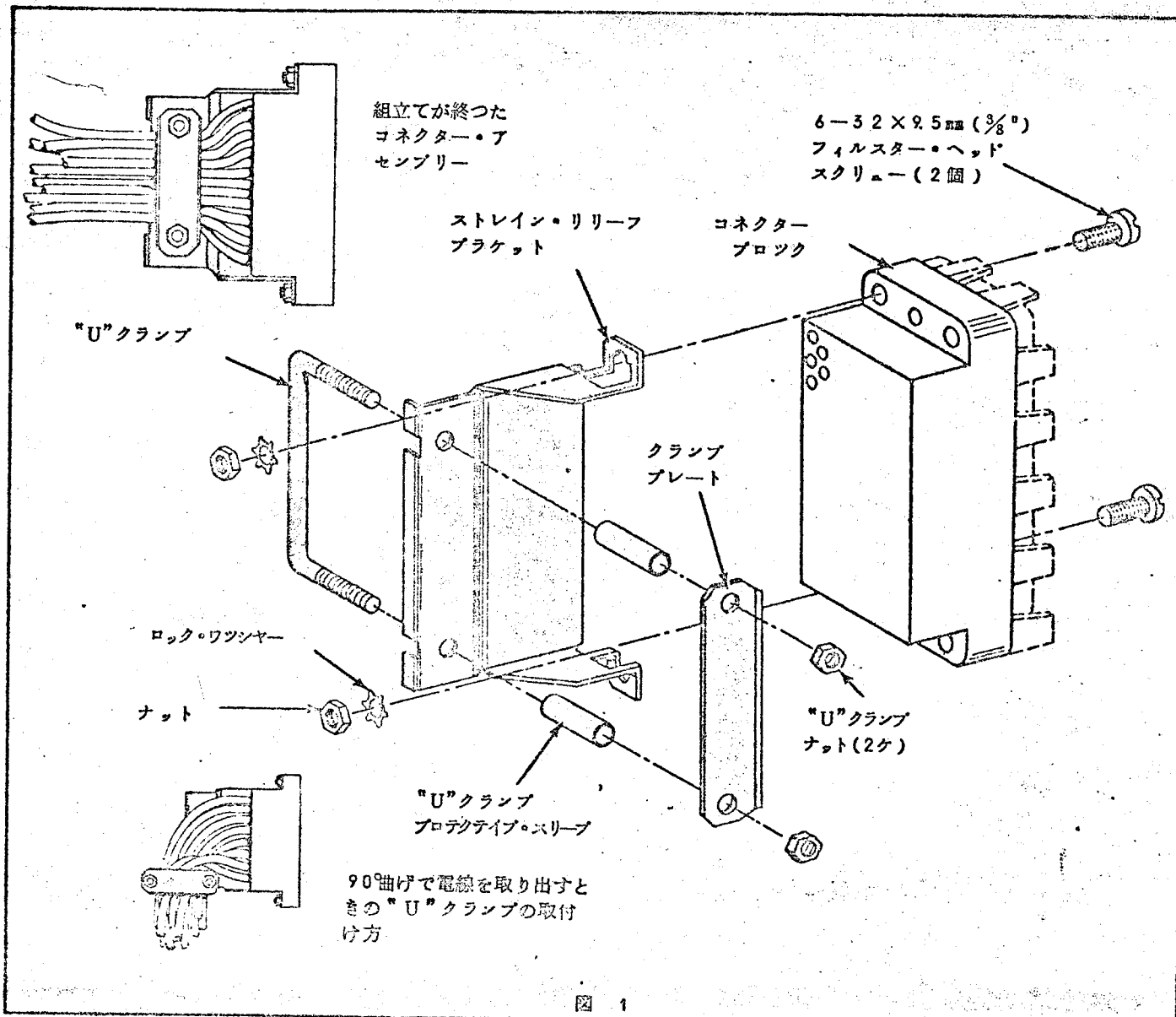


図 1