


亞洲電力部

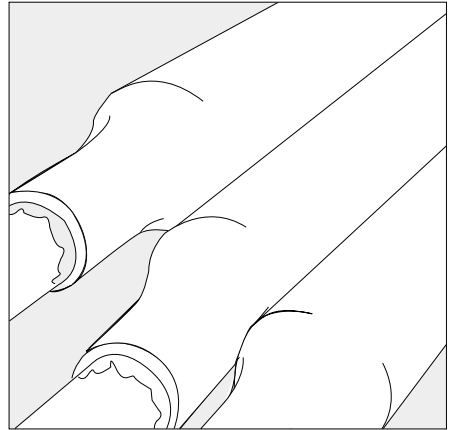

安裝說明書

ESD-3122-HK-2/03

1千伏中間接頭
基本安裝套件
四芯 35 - 300 平方毫米
交聯絕緣型鋁波或
鋼絲護甲電纜

型號：**AFSJ-1C-BASIC**

裝備工作

請參考中間接頭的標籤和安裝說明的標題,檢查確保使用與電纜相符的正確型號的中間接頭。

瑞侃的產品在不斷地改進和提高,因此請仔細閱讀并嚴格按照安裝說明進行安裝。

總說明

使用丙烷或丁烷氣體噴槍。

調整噴槍以獲藍色并有黃尖的火焰,應避免使用藍色錐狀火焰。

將噴槍對準要收縮方向以預熱材料。

對將要揭觸密封膠的部份進行清潔及除油脂。

若使用溶劑請遵循製造商的說明。

按照說明的指示位置開始加熱收縮套管。

確保套管光滑,均勻地收縮後才繼續向其他部份加熱。

套管收縮後應平滑及無皺紋,套管內的元件的外形清晰可見。

安裝重點


瑞侃公司的產品說明書,目的是提供正確的安裝方法及程序。

本公司在不能控制和預計情況下,在安裝本公司產品時出現的問題,全由使用者負責選擇合適的安裝方法及程序。

本公司只可義務提供出售之產品標準資料,而對於出售之產品,因任何事故直接或間接而產生的問題和損壞,將不會負任何等責任。

安裝準備

把需要連接的電纜重疊約150毫米，在重疊部份中部標出參考線。
按圖先將黑色內護套管套進電纜的一端，然後把黑色密封套管套進電纜兩端。

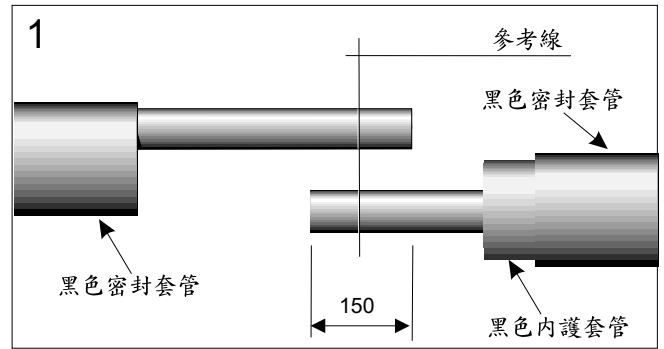


交聯絕緣電纜

鋁波護甲型電纜

按圖 A 之尺寸，把電纜外護套及鋁波護甲除去。

鋼絲護甲型電纜

按圖 B 之尺寸，把電纜外護套及鋼絲護甲除去。

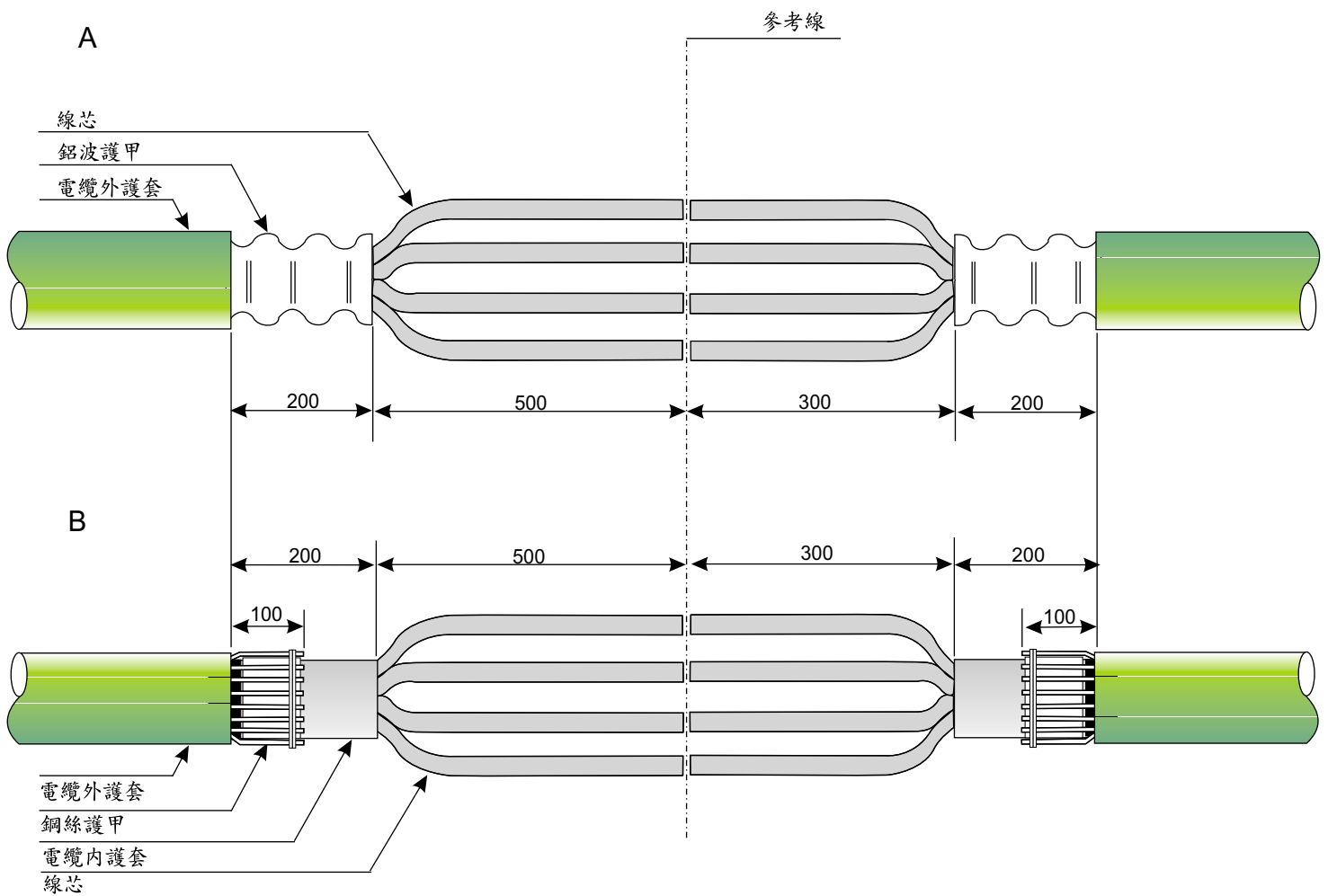

交聯絕緣電纜

交聯絕緣電纜

注意：尺寸為毫米

產品型號:

AFSJ-1A-Mod Kit-CAS/SWA

電纜截面面積: 35 - 95平方毫米

AFSJ-1B-Mod Kit-CAS/SWA


電纜截面面積: 150平方毫米

AFSJ-1C-Mod Kit-SWA

電纜截面面積: 300平方毫米

護甲支承鋼圈安裝方法

1. 將鋼絲護甲往後提升及清潔和除油。
2. 按圖繞包上一層黑色密封膠在電纜內護套上。
3. 把護甲支承鋼圈套進電纜內。
4. 將鋼絲護甲壓回護甲支承鋼圈之上，並用銅扎線把共固定。

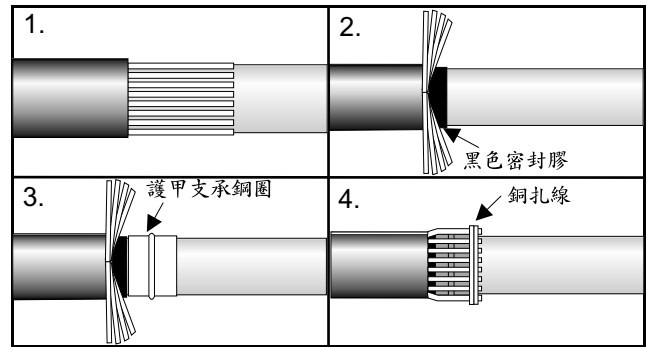

接地銅帶之安裝數量

電纜截面面積:	接地銅帶
35平方毫米	1 件
95平方毫米	2 件
150平方毫米	2 件
300平方毫米	2 件

參考輔助套件安裝方法 繼續安裝往後之步驟

若閣下對本安裝說明有任何寶貴意見，請聯絡本地瑞侃辦事處。

瑞侃

瑞侃香港辦事處
香港九龍尖沙咀
廣東道5號
海洋中心601A室
電話：(852)2738-3456
傳真：(852)2735-4827

瑞侃北京辦事處
北京市朝陽區
建國門外大街甲24號
東海中心1505-1509室
電話：(86)-10-6567-6677
傳真：(86)-10-6515-5859
郵編：100022

瑞侃上海辦事處
上海市漕河涇
新興技術開發區
欽江路287號
電話：(86)-21-6485-3288
傳真：(86)-21-6485-2825
郵編：200233

瑞侃廣州辦事處
廣州環市路368號
花園大廈401室
電話：(86)-20-8330-9933
傳真：(86)-20-8385-6139
郵編：510064