

**BAV-2U-GD-KK2/4**  
**Art.-Nr.: F01444-000**

**Abzweigmuffe**

in Schnapptechnik, aus transparentem, schlagfestem Polycarbonat  
 mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen  
 Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)

$U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 \text{ kV (1,2) kV}$


Durchgang: 4 x 10 bis 4 x 25 mm<sup>2</sup>

Abweig: 4 x 6 bis 4 x 25 mm<sup>2</sup>

mit Klemmenkeil KK 2/4

mit Vergußmasse GUROFLEX im Doppelkammerbeutel (0,8 l)

Labyrinthgehäusedichtung mit Schnappverschluß

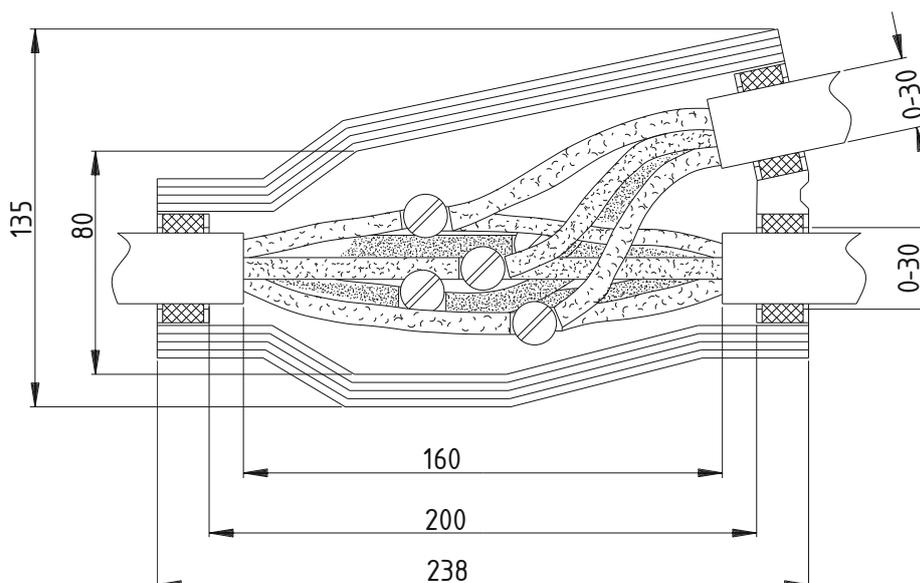

Klemmenkeil

