




EKM-2051F-PO-3D1-5S-FI-E1
Art.-Nr.: 975934-000 (JOR-89639)

Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2051
nach DIN 43628

Ausführung SKF (für Masteinbau und Montage im Freien)

- Schutzklasse II
 - Schutzart IP 54
 - Mastinnendurchmesser ab 116 mm
 - Türgrösse ab 85 x 400 mm
 - L x B x H: 337 x 82 x 104,5 mm
 - grauer Deckel mit Schraubverschluss
 - Berührungsschutz
 - Kompakt- Einbaublock bestehend aus:
 - 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E 14,
 - 3 Stück Schraubkappen E 14
 - 5 Stück Schiebeklemmen
 - Schienenverbindung (Messing-Schienen, vernickelt)
 - vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen
 - Zugangsklemmen für 2 Kabel bis 4 x 25 mm² oder 3 Kabel bis 5 x 16 mm²
 - Netzform: (N), L1, L3, L2, PE(N), für alle Netzformen
 - 1 Stück Tragschiene TS 35 zum Einbau von Zusatzgeräten
 - 1 Stück FI- Schutzschalter 2- pol. 30 mA
 - 1 Stück Schuko- Steckdose im Deckel vorverdrahtet
 - vormontiertes Erdungsseil, 10 mm², grün / gelb, 400 mm lang, mit unverlierbarer Schraube M 8 x 12
 - 2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12
 - Zugang: Kabelschelle für 1 Kabel bis 3 Kabel \varnothing 19-22 mm
 - Abgang: 2 Stück Einschiebetüllen, Kabel- \varnothing 8-14 mm
- Zwei Leuchtenanschlussleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

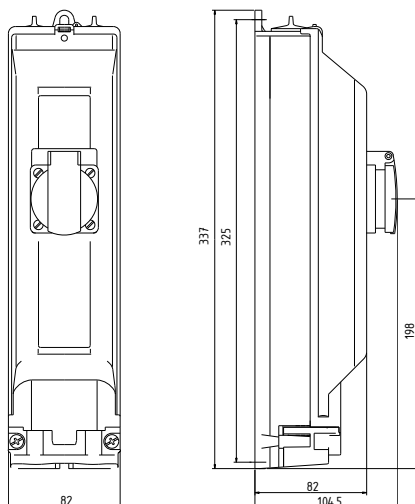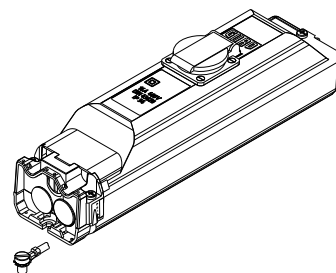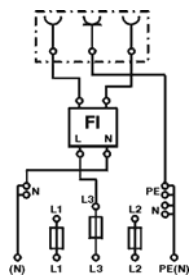

Kabelzugang

