



intercontec
products

Kontaktbuchse 2 mm geschlitzt

**Einsatzbereich: - 623 Isolierkörper 6/7-polig
- 623 Isolierkörper 9-polig (8112)**

**TE Teile Nr.: 60-0014-011-P00
IC Ref. Nr.: 60.014.11**

Elektrische Werte

Bemessungsstrom max. 20 A*
Durchgangswiderstand < 3 mOhm

Werkstoff



Kontakt Messing, vergoldet

Anschluss

Anschlussart/-bereich lötl/ max. 2,5 mm²
max. Litzenaußendurchmesser ø4,25 mm
Abisolierlänge 5 mm

Mechanische Werte

 Steckzyklen 500

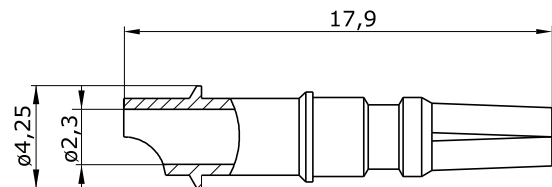

Hauptabmessungen
Kontaktbuchse





intercontec
products

Contact Socket 2 mm slotted

for: 623 Insulation Insert 6/7-pin
623 Insulation Insert 9-pin (8112)

TE part number.: 60-0014-011-P00
IC reference number.: 60.014.11

Electrical Data

rated current max. 20 A*
contact resistance < 3 mΩhm

Material


 
contact brass, gold plated

Termination

cross-section solder/ max. 2.5 mm²
max. outer wire diameter ø4.25 mm
stripping length 5 mm

Mechanical Data

mating cycles 500

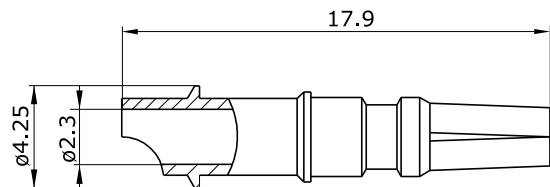

Main Dimensions

contact socket

