

TE CONNECTIVITY

产品组合

天线



蓝牙天线



广播天线



蜂窝天线



DAS 天线



GNSS和GPS 天线



ISM, LPWAN和LORAWAN 天线




M2M和物联网天线




毫米波天线



户外天线

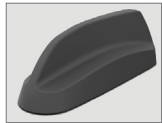

公共安全天线

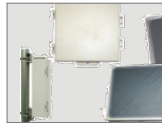

RFID 天线



卫星天线



车辆天线



Wi-Fi 天线

应用工具



敷设器



台式压接设备



连接器座架



扁平柔性电缆 (FFC) 加工设备



热收缩设备




高压线加工设备



插入和拔出工具



绝缘刺破压接设备

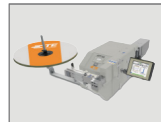

漆包线设备



插针机



便携式压接工具



备件和磨损工具

电缆组件



汽车电缆组件




铜电缆组件



数据母线组件



光纤电缆组件

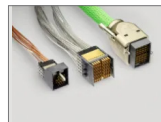

高速背板电缆组件



射频电缆组件

连接器



音频和视频连接器



汽车电缆组件



圆形连接器




连接器后壳和适配器



D 型连接器



扩展坞和导向硬件

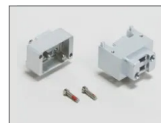

光纤电缆组件



照明装置连接器



模块插座和插头



PCB 连接器



可插拔IO连接器和笼




电源连接器



矩形连接器



射频同轴连接器

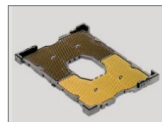

插座



接线盒/带



终端结点模块和附件



EMI 和 EMC 附件



EMI 滤波器



EMI 屏蔽



EMI/EMP 连接器

EMI 和 EMC 解决方案

能源和电力



模拟功率计



避雷器、隔离器和隔离设备



电流变压器和分流器



电子电表



电力电缆附件



电力系统连接器



太阳能和光伏发电



路灯

光纤



电缆组件



连接器




模具

热缩套管




双壁

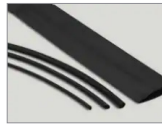

单壁

标识和标签

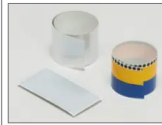


标签



预先印制的标记




可打印标签

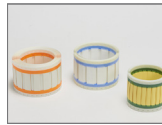

可打印套管




打印机色带

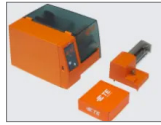

打印机、软件
和配件


无源元件

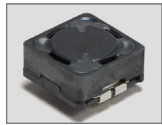

电感器



电阻器

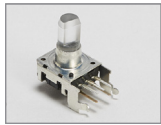

旋转编码器

继电器、接触器和开关



电路断路器



接触器



电流感应装置



继电器



开关

传感器




汽车电缆组件



流量传感器




流体特性传感器

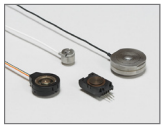

力传感器




湿度传感器

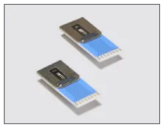

空气流量传感器



光伏式传感器

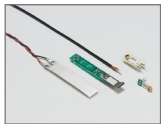

压电薄膜传感器



位置传感器



压力传感器



速率和惯性
传感器



扫描器和系统



开发板和
评估套件



速度传感器



温度传感器



扭矩



交通



超声波




抗振性



水位

端子和接头

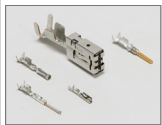

汽车终端



触点



压接线针脚、
接片和特性



箔状端子



互连器件



刀型断开装置



漆包线端子



PCB 端子



电源端子



快速断开装置



环形和 Y 形端子



特殊用途端子



接头

电线和电缆



端子外壳、绝缘
套管/块



铝制电线和电缆




电缆组件



高速数字和
数据电缆



导线

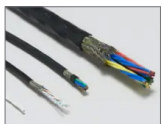


多芯电缆



电力电缆



基本导线

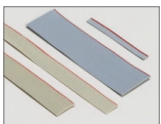

带状和扁平电缆

电线保护和管理



传感器电缆



信号电线和电缆



双绞线



附件



粘合剂和密封胶




电缆编织线




电缆安装和
线束配件



电缆修理和
维护套件

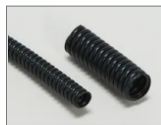


盘绕管

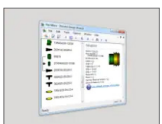

线束软件
(HarnWare)



热收缩模塑模型

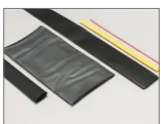

热缩套管



互连器件



接线管和附件