

31090 ✓ AKTIV

SOLISTRAND | SOLISTRAND Budget

Interne TE-Nummer 31090

Closed Ring Tongue Terminal, 22 AWG, #5 / M3 Stud, 3.18 mm [.


125 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin Plating,

SOLISTRAND Budget

[Auf TE.com ansehen>](#)



Kabelschuhe und Kabelverbinder > Ringkabelschuhe

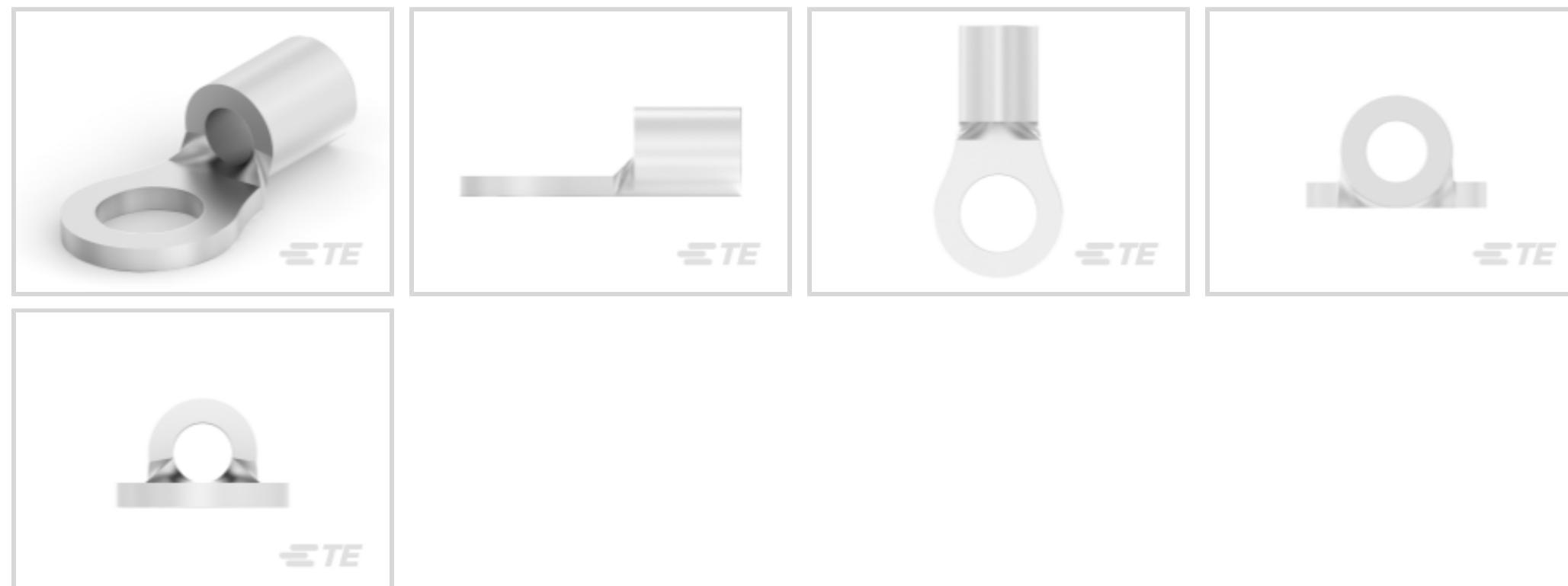

Ringkabelschuh-Produkttyp: **Geschlossener Ringkabelschuh**

Drahtgröße: **509 – 3260 CMA**

Bolzengröße: **#5, M3**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Ringkabelschuh-Produkttyp	Geschlossener Ringkabelschuh
Bolzengröße	#5, M3
Abdichtbar	Nein
Art der Drahtisolierungshalterung	Keine – Isolationsunterstützung

Konfigurationsmerkmale

Anzahl der Bohrungen	1
----------------------	---

Sonstige Eigenschaften

Produktgewicht	.377 g
----------------	--------

Kontaktmerkmale

Hülsentyp	Geschlossen
Kabelschuhausrichtung	Gerade
Kabelschuh-Beschichtungsmaterial	Zinn

Montage und Anschlusstechnik

Drahtisolierungshalterung	Ohne
---------------------------	------

Abmessungen

Drahtgröße	509 – 3260 CMA
Bolzendurchmesser	3.18 mm [.125 in]
Zungendicke	.84 mm [.033 in]
Produktlänge	11.4 mm [.449 in]
Hülsen-Innendurchmesser	1.65 mm [.065 in]

Verwendungsbedingungen

Isolationsoption	Unisoliert
Betriebstemperaturbereich	0 – 170 °C [0 – 338 °F]

Betrieb/Anwendung

Drahtgrundmaterial	Kupfer
Kompatibel mit Drahtbeschichtungsmaterial	Zinn

Industriestandards

Behördlich zugelassenes Produkt (ja/nein)	Nein
---	------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1000
Verpackungsmethode	Einzelausführung

Weitere

Leitung	Budget
---------	--------

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Compliant
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Compliant
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
Halogengehalt	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
Lötfähigkeit	Not applicable for solder process capability

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile




TE Teilenr.: 58509-1
PRO-CRIMPER DIE BUDGET



TE Teilenr.: 58508-1
PRO-CRIMPER HD TL W/DIE BUDGET

Auch serienmäßig | SOLISTRAND Budget

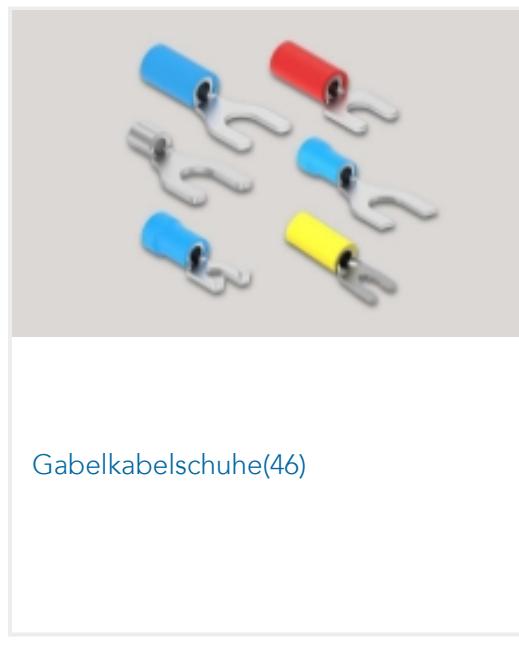

Gabelkabelschuhe(46)



Messer-Verbinder(4)



Ringkabelschuhe(106)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenr.: 1SNA178032R2500
BJD6



TE Teilenr.: 167294-1
25P HDP20 PLUG ASSY



TE Teilenr.: 2-180930-5
250 FASTON HSG.,REC,1 POS,BLACK



TE Teilenr.: 4-1625885-6
1W SM M/OX 5% 22K

TE Teilenr.:8-2176414-7
7W STD M/OX 5% 75KTE Teilenr.:1-2176480-2
RA73F 1J 715R 0.1% 5K RLTE Teilenr.:2-2213766-7
AV19 SPL 3A POWER LED RED 24VTE Teilenr.:3-2213766-7
AV19 SPL 3A POWER LED BLUE 12VTE Teilenr.:5223986-3
UPM KEYED GUIDE MODULETE Teilenr.:6651712-1
284-0162-03003=TA CONN,SKT

Dokumente

Produktzeichnungen

BODY R 22-16 COMM 22-18 MIL 5

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_31090_AJ.2d_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_31090_AJ.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_31090_AJ.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/Katalogseiten

SOLISTRAND - QRG

Englisch

Benutzeranleitungen

Anleitung (USA)

Englisch

Freigabe Agentur

UL-Bericht

31090

Closed Ring Tongue Terminal, 22 AWG, #5 / M3 Stud, 3.18 mm [.125 in] Stud
Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin Plating, SOLISTRAND Budget



Englisch