

2-1579016-1

 代替品に置き換え


AMP

型番: 2-1579016-1

製品説明: ERGOCRIMP DIE SET MCON 1.2CB 0,5-0,75

[TE.comを見る>](#)

適用工具 > 手動式圧着工具

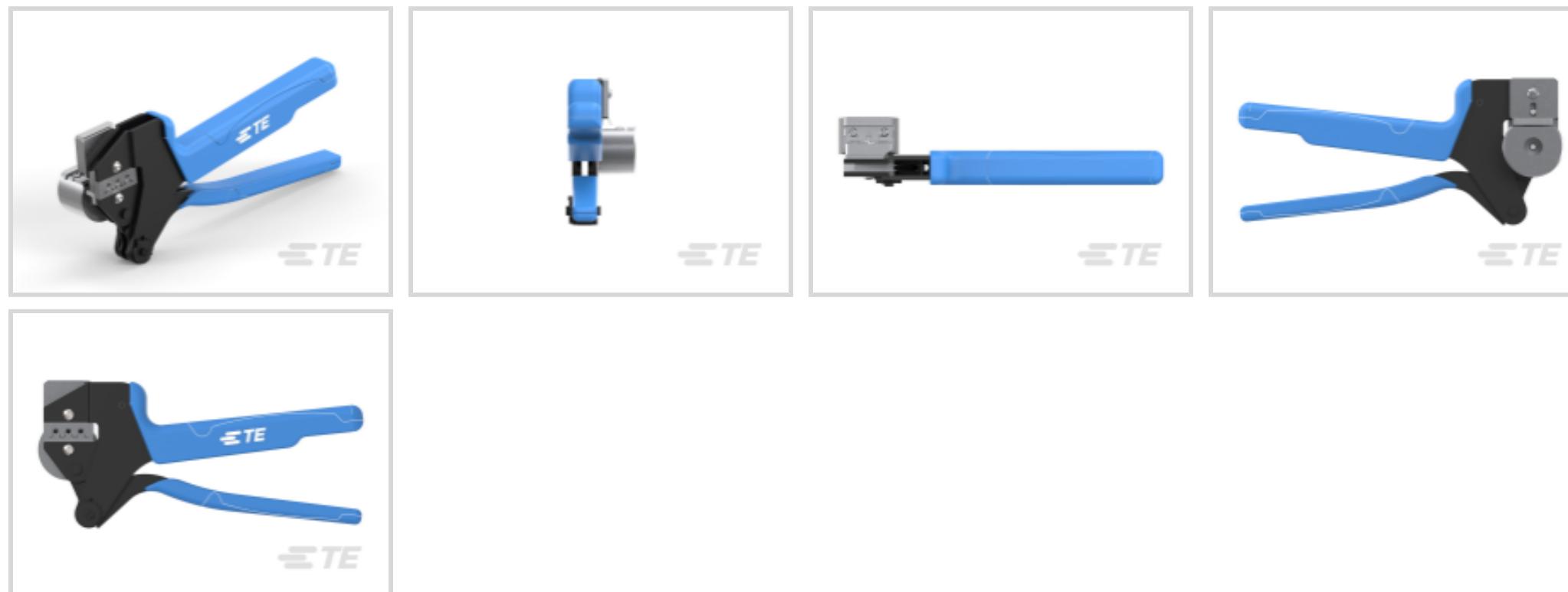

ツール グレード: 商用クリンプ ツーリング

ラチエット構成: オペレータ リリース可能かつ調整可能

ダイ セット タイプ: 着脱可能/交換可能

仕様タイプ: TE 製品規格 (114-)

TE 認証: 認定不可

特徴

その他

圧着フォーム - ワイヤ バレル タイプ

オープン バレル - F 圧着

ツール グレード

商用クリンプ ツーリング

ラチエット構成

オペレータ リリース可能かつ調整可能

ダイ セット タイプ

着脱可能/交換可能

仕様タイプ

TE 製品規格 (114-)

TE 認証

認定不可

電力の技術タイプ

手動

ツーリング タイプ

Ergo-Crimp ハンドツール アセンブリまたはダイ

製品コンプライアンス

[コンプライアンス資料に関しては、TE.comの製品ページをご覧ください>](#)

EU RoHS指令2011/65 / EU

Not Compliant

EU ELV指令2000/53 / EC

Out of Scope

中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016

有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold

EU REACH規則 (EC) No. 1907/2006

Current ECHA Candidate List: JUNE 2025

(250)

Candidate List Declared Against: JUNE
2024 (241)

SVHC > Threshold:

Pb (.35% in Component Part)

Article Safe Usage Statements:

Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.

ハロゲン含有量

Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free

はんだ処理能力

Not applicable for solder process capability

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65/EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CEマークが与えられます。コンポーネントにはCEマークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC（ELV指令）の付属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイド」URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいたSVHCを記載しています。

この製品と一緒に購入されている製品





TE製品番号:4-1579014-1
HT11K HAND TOOL MCON050, 0.13-
0.35 SQ.MM



TE製品番号:GA100K6D53
PRO2-PROBE

書類

製品図面

[ERGOCRIMP DIE SET MCON 1.2CB 0,5-0,75](#)

ドイツ語

データシート/カタログページ

[1-1773865-2_1015_Commercial Manual Hand Tools](#)

英語

Bottoming Dies

英語

作業指示書

[取扱説明書\(米国以外\)](#)

ドイツ語