



コネクタ > 角形コネクタ > スタンダード角形コネクタ



コネクタ製品タイプ: **ハウジング**
コネクタおよびハウジングのタイプ: **リセプタクル**
接続タイプ: **電線対基板**
ハウジング内部での端子保持: **なし**
UL 難燃性グレード: **UL 94V-0**

特徴

製品のタイプの特徴

コネクタ製品タイプ	ハウジング
コネクタおよびハウジングのタイプ	リセプタクル
接続タイプ	電線対基板
防水性	いいえ
コネクタおよびコンタクトの嵌合先	ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

極数	3
列数	1

電気的特性

動作電圧	250 VDC
------	---------

ボディの特徴

一次製品色	黒
-------	---

端子の特徴

--	--



端子レイアウト	インライン
ハウジング内部での端子保持	なし
端子のタイプ	リセプタクル

結線の特徴

ワイヤ & ケーブルへの結線方法	圧縮
------------------	----

機械的アタッチメント

コネクタ取り付けのタイプ	ケーブル マウント (フリー ハングング)
--------------	-----------------------

ハウジングの特徴

ピッチ	3 mm [.118 in]
ハウジングの材料	ナイロン

使用条件

使用温度範囲	-40 – 105 °C [-40 – 221 °F]
--------	-----------------------------

動作/用途

回路用途	パワーおよびシグナル
------	------------

識別マーキング

回路識別の特徴	あり
---------	----

業界スタンダード

認可規格製品に適合	UL E28476
UL 難燃性グレード	UL 94V-0
グロー ワイヤ定格	スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

実装の特徴

パッケージ数量	4000
実装方法	Tray, ボックスおよびトレイ

製品コンプライアンス

コンプライアンス資料に関しましては、[TE.comの製品ページをご覧ください](#)>

EU RoHS指令2011/65 / EU	Compliant
EU ELV指令2000/53 / EC	Compliant
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	有害物質含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
EU REACH規則（EC） No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)



Candidate List Declared Against: JUNE
2025 (250)
Does not contain REACH SVHC

ハロゲン含有量

Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per
homogenous material. Also BFR/CFR/PVC
Free








はんだ処理能力


Not applicable for solder process capability

製品コンプライアンス免責事項


この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の附属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダンス」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいた SVHCを記載しています。

適合製品

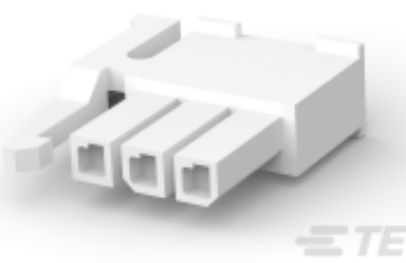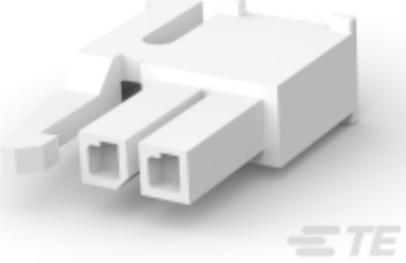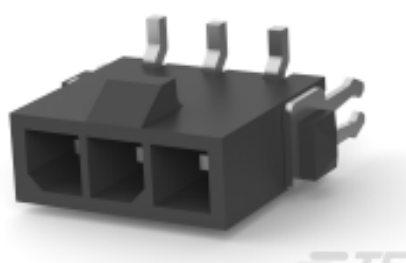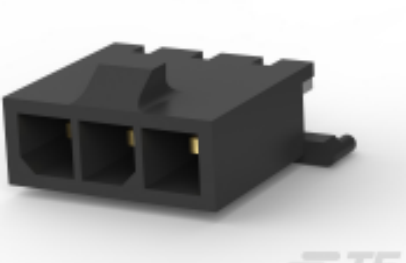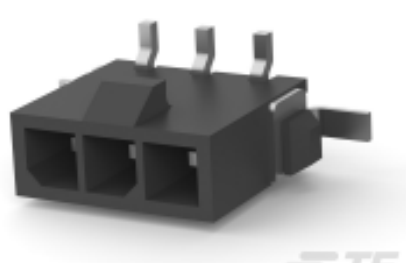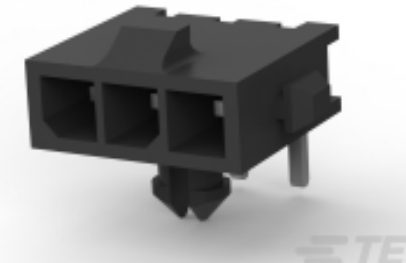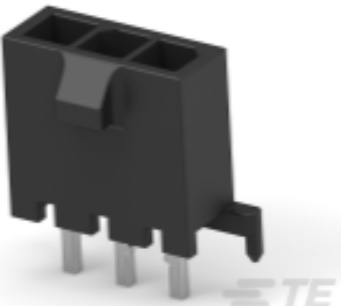 TE製品番号: 2029102-3 3P MICRO MNL RCPT SR SIDE WHT	 TE製品番号: 2029102-2 2P MICRO MNL RCPT SR SIDE WHT	 TE製品番号: 2008570-3 3 POS MICRO MNL, SIDE LATCH, B	 TE製品番号: 2-1445050-3 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF
 TE製品番号: 2-1445052-3 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF	 TE製品番号: 2-1445093-3 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF	 TE製品番号: 2-1445087-3 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF	 TE製品番号: 2-1445053-3 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF
 TE製品番号: 2-1445055-3 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF	 TE製品番号: 2-1445084-3 micro mnl hdr assy s/row au lf	 TE製品番号: 2-1445054-3 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF	 TE製品番号: 2-1445051-3 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF

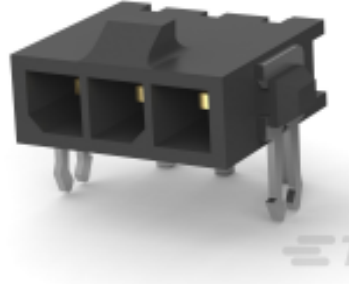


TE製品番号: 2-1445097-3
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF

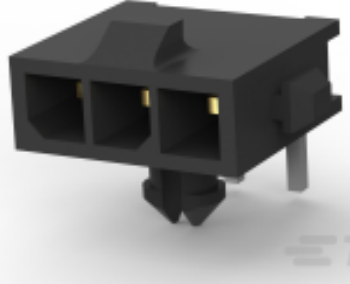


TE製品番号: 2-1445098-3
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF



TE製品番号: 2-1445096-3
MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW

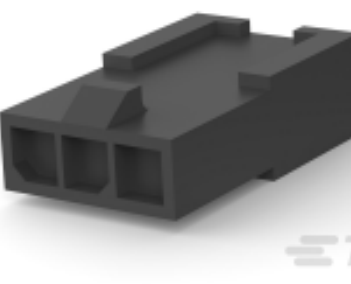


TE製品番号: 1445049-3
FREE HANG SNGL ROW HSG 3 POS

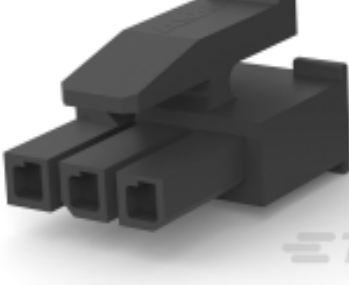


TE製品番号: 1445022-3
MICRO MNL RFECEPT HSG SINGLE R



TE製品番号: 2-1445085-3
micro mnl hdr assy s/row au lf

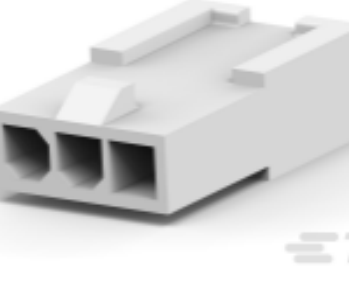


TE製品番号: 2315785-3
3P MICRO MNL PLUG HSG FREE
HNG SGL RW V0

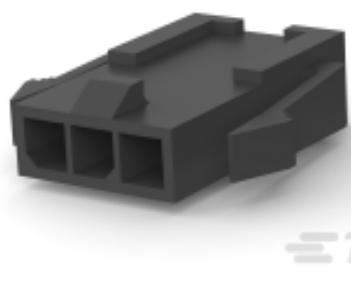

TE製品番号: 1445048-3
PANEL MT SNGL ROW HSG 3 POS

関連シリーズ | マイクロ メイテンロック

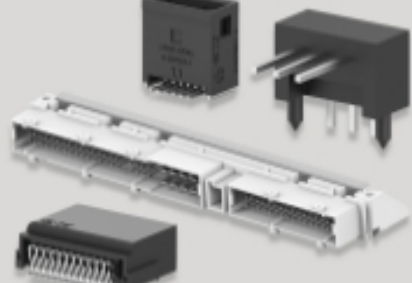

PCB ヘッダおよびリセプタクル(378)



コネクタ端子(31)



スタンダード角形コネクタ(110)



パワー端子(31)



角形コネクタ ハウジング(110)



角形パワー コネクタ(488)




電線対基板コネクタのアセンブリおよびハウジング(27)

この製品と一緒に購入されている製品



TE製品番号:803783-SF
FN9222SR-15-06

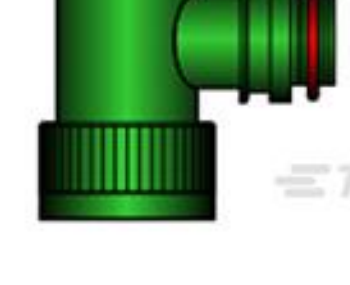

TE製品番号:411971-000
TXR40AB90-1007AI



TE製品番号:181270-3
MOD 2 BUCHSE



TE製品番号:1-794606-2
MICRO MNL RPT CNT STRP 30AU LF






TE製品番号:1-794607-2
MICRO MNL RPT CNT STRP 30AU LF



TE製品番号:1-794609-2
PIN CONT 26-30 30 GOLD STRIP



TE製品番号:1-794613-1
PIN CONT 26-30 15 GOLD L/P

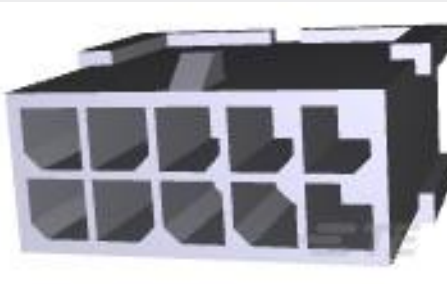

TE製品番号:1-794616-0
FREE HANG DBL ROW HSG 10 POS



TE製品番号:2008571-2
2 POS MICRO MNL, TOP LATCH, BL



TE製品番号:2029047-4
4P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE

書類

製品図面

3P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE

英語

CAD ファイル

3D モデル

3D

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_2029047-3_B.2d_dxf.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_2029047-3_B.3d_igs.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_2029047-3_B.3d_stp.zip

英語

CADファイルをダウンロードすることにより、**利用規約**に同意したことになります。

データ シート/カタログ ページ

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英語

MICRO MATE-N-LOK CONNECTOR SYSTEM

英語

製品規格

取付適用規格

英語

2029047-3

3 Position, Receptacle, Housing, Crimp, Wire-to-Board, UL 94V-0, 3 mm [.118 in]
Centerline, 1 Row, 250 VAC, Wire & Cable, Micro MATE-N-LOK

