



コネクタ > パワー コネクタ > 丸型パワー > 丸型パワー コネクタ



コネクタ製品タイプ: **ハウジング**

動作電圧: 600 VDC

接続タイプ: **電線対パネル**

極数: 9

防水性: **はい**

特徴

製品のタイプの特徴

コネクタのシールおよびプラグのタイプ	周辺機器
コネクタ製品タイプ	ハウジング
接続タイプ	電線対パネル
防水性	はい
コネクタおよびコンタクトの嵌合先	ワイヤ&ケーブル
コネクタおよびハウジングのタイプ	リセプタクル
丸型コネクタ シェルのタイプ	総プラスチック

構成の特徴

逆順番号付け	なし
極数	9
パワー極数	0
シグナル極数	9

電気的特性

動作電圧	600 VAC
------	---------



端子の特徴

ジェンダーの変換	いいえ
端子のタイプ	ピン
端子の定格電流 (最大)	13 A
端子保護	あり

機械的アタッチメント

嵌合保持のタイプ	ねじ式結合
ねじ山のサイズ	3/4 - 20 UNEF-2A
極性コード	A
パネル マウント機能タイプ	取り付け穴付きフランジ
嵌合調整のタイプ	キー付き
嵌合調整	あり
コネクタ取り付けのタイプ	パネル マウント
嵌合保持	あり
パネル マウント機能	あり

ハウジングの特徴

本体の向き	ストレート
ハウジングの色	黒
ハウジングの材料	PA 6.6 GF
丸型コネクタ シェルのサイズ	13

使用条件

使用温度範囲	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
流体抵抗	浸漬

動作/用途

回路用途	Signal
シールド処理済み	いいえ

業界スタンダード

UL 難燃性グレード	UL 94V-0
------------	----------

実装の特徴

パッケージ数量	1
実装方法	標準



製品コンプライアンス

コンプライアンス資料に関しましては、[TE.comの製品ページをご覧ください](#)

EU RoHS指令2011/65 / EU	Compliant
EU ELV指令2000/53 / EC	Compliant
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
EU REACH規則（EC） No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
ハロゲン含有量	BFR/CFR/PVC Free, but Br/Cl >900 ppm in other sources.
はんだ処理能力	Not applicable for solder process capability

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の附属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダンス」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいた SVHCを記載しています。

適合製品



TE製品番号: 211870-2
SEALING CAP ASSY,SZ 13,CPC



TE製品番号: 2-2407269-3
CAP, CPC, SIZE 13 RECP, RED



TE製品番号: 54123-1
CPC,13 LONG TUBE




TE製品番号: 206708-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 13-9



TE製品番号: 2-2407269-2
CAP, CPC, SIZE 13 RECP, BLACK



TE製品番号: 213485-1
CPC SEALING CAP ASSY SIZE 13

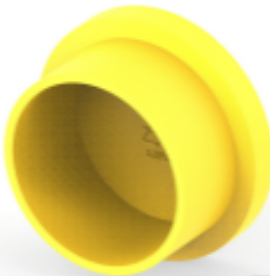


TE製品番号: 2-2407269-4
CAP, CPC, SIZE 13 RECP, YELLOW



TE製品番号: 81665-4
ECONOSEAL, FLANGE GASKET




関連シリーズ | AMP CPC

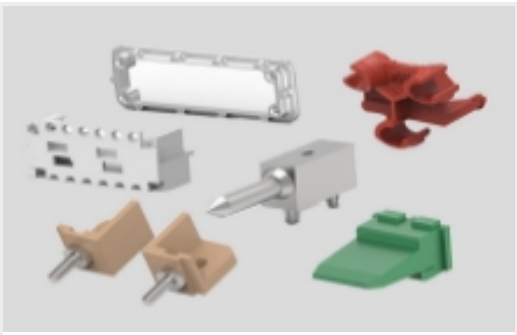

コネクタ ハードウェア(10)



コネクタ端子(260)

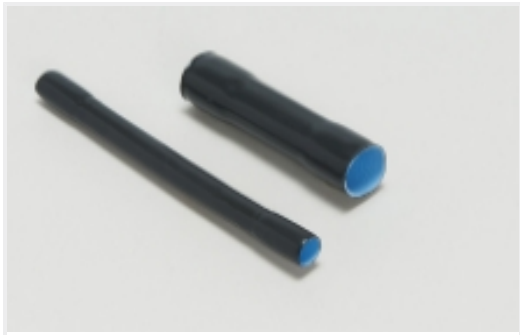


シーリング スリーブ(2)



パワー端子(260)



丸型コネクタ バックシェルおよびクランプ(1)

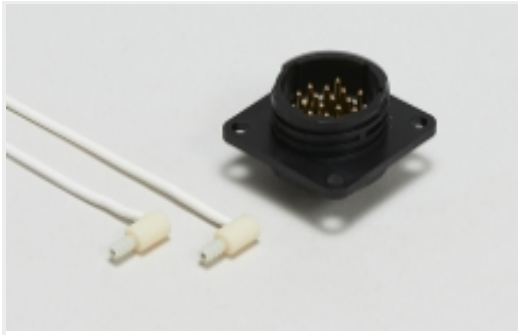

丸型パワー コネクタ(211)


関連シリーズ | Circular Plastic Connectors Series 1



コネクタ端子(260)



パワー端子(260)

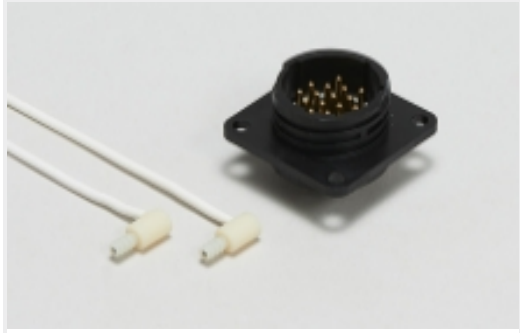

丸型パワー コネクタ(211)

この製品と一緒に購入されている製品



TE製品番号:YD369-HR33-NP00000
369 HARSH 3 WAY REC, PIN - BACC65CR1PN



TE製品番号:057465-000
55A1831-16-3/6/9-9



TE製品番号:3573650001
TMS-SCE-3/16-2.0-S1-9




TE製品番号:172520-3
LOW PRO MINI AMP-IN HDR 3P





TE製品番号:206151-3
[CPC RECPT SEALED SIZE 23-37](#)

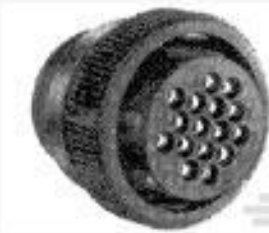

TE製品番号:206708-1
[CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 13-9](#)



TE製品番号:2040305-1
[INDUSTRIAL USB PLUG KIT BULK PACK STYLE](#)



TE製品番号:1-2407269-2
[CAP, CPC, SIZE 11 RECP & 13 PLUG, BLACK](#)



TE製品番号:2-2407269-2
[CAP, CPC, SIZE 13 RECP, BLACK](#)



TE製品番号:6-2407269-2
[CAP, CPC, SIZE 23 RECP, BLACK](#)

書類

CAD ファイル

3D モデル

3D

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_206705-3_AL.2d_dxf.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_206705-3_AL.3d_igs.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_206705-3_AL.3d_stp.zip](#)

英語

CAD ファイルをダウンロードすることにより、[利用規約](#)に同意したことになります。

データ シート/カタログ ページ

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications](#)

英語

[Datasheet - CPC Protective Caps](#)

英語

[Accessories for Circular plastic connectors](#)

英語

[Circular Plastic Connectors Standard Cable Assemblies](#)

英語

[circular-plastic-connectors-catalog](#)

英語

製品規格



Connector, Circular Plastic

英語

製品規格

英語

作業指示書

作業指示書 (米国)

英語

認証機関承認済み

CSA 証明書

英語

CSA 証明書

英語