



コネクタ > ライティングコネクタ > プラグおよびソケット照明コネクタ



接続タイプ: 電線対電線
極数: 4
ピッチ: .14 mm [3.5 in]
防水性: はい
コネクタおよびコンタクトの嵌合先: プリント基板

特徴

製品のタイプの特徴

接続タイプ	電線対電線
防水性	はい
コネクタおよびコンタクトの嵌合先	プリント基板
照明器具用コネクタの形状	リセプタクル

構成の特徴

極数	4
----	---

電気的特性

動作電圧	400 VDC
------	---------

ボディの特徴

一次製品色	黒
-------	---

端子の特徴

端子の定格電流 (最大)	5 A
--------------	-----

ハウジングの特徴

--	--



ピッチ	.14 mm[3.5 in]
-----	----------------

使用条件

使用温度範囲	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

製品コンプライアンス

コンプライアンス資料に関しましては、[TE.comの製品ページをご覧ください>](#)

EU RoHS指令2011/65 / EU	Compliant
EU ELV指令2000/53 / EC	Compliant
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
EU REACH規則（EC） No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
ハロゲン含有量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
はんだ処理能力	Reflow solder capable to 260°C


製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の附属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダンス」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいた SVHCを記載しています。

適合製品



関連シリーズ | SlimSeal コネクタ ヘッダ

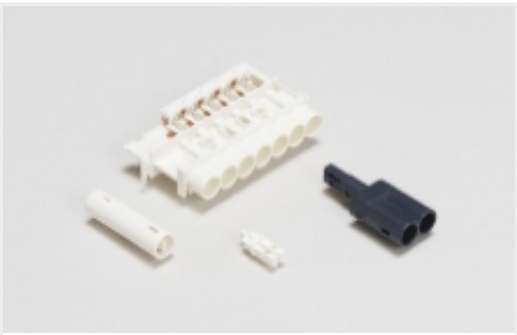

プラグおよびソケット照明コネクタ (19)

この製品と一緒に購入されている製品



TE製品番号:1SNK705073R0000
ZK2.5-3P-BK




TE製品番号:1SNK705021R0000
ZK2.5-3P-BL



TE製品番号:ANT-916-CW-RH-SMA
Antenna 1/4 Wave Short 916MHz SMA



TE製品番号:ZPF000000000008814
983-6SE 12-12 SN

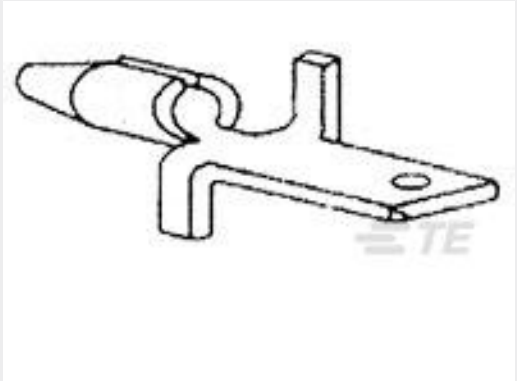

TE製品番号:62437-1
110 FASTON TAB TPBR



TE製品番号:3-641126-2
02P MTA100 HDR ASY FL/STR LF



TE製品番号:1825086-2
TACT,SMT,GULL WING,4X6MM,AG/PL



TE製品番号:2041262-1
Mini PCI-E 6.8H G/F



TE製品番号:2106135-4
Assembly, Free Hanging Plug, SLC, 4 pos

TE製品番号:2027037-1
84-004=W67, TOGGLE GUARD, 1 POLE

書類

製品図面

Assembly, Vertical TH Header, 4-Position

英語

CAD ファイル

3D モデル

3D

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_2106112-6_B_c-2106112-6-b.2d_dxf.zip



英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_2106112-6_B_c-2106112-6-b.3d_igs.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_2106112-6_B_c-2106112-6-b.3d_stp.zip](#)

英語

CADファイルをダウンロードすることにより、[利用規約](#)に同意したことになります。

データ シート/カタログ ページ

[SLIMSEAL_SSL_CONNECOTS](#)

英語

製品規格

取付適用規格

英語

認証機関承認済み

[UL 報告書](#)

英語