



適用工具 > 手動式圧着工具



ツール グレード: 商用クリンプ ツーリング
ラチェット構成: オペレータ リリース可能かつ調整可能
ダイ セット タイプ: 着脱可能/交換可能
TE 認証: 認定不可
電力の技術タイプ: 手動

特徴

その他

ツール グレード	商用クリンプ ツーリング
ラチェット構成	オペレータ リリース可能かつ調整可能
ダイ セット タイプ	着脱可能/交換可能
TE 認証	認定不可
電力の技術タイプ	手動
ツーリング タイプ	PRO-CRIMPER ハンドツール

製品コンプライアンス

[コンプライアンス資料に関しましては、TE.comの製品ページをご覧ください>](#)

EU RoHS指令2011/65 / EU	Compliant
EU ELV指令2000/53 / EC	Out of Scope
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
EU REACH規則（EC） No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
ハロゲン含有量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC



Free




 

はんだ処理能力

Not applicable for solder process capability


製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の附属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダンス」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいた SVHCを記載しています。

適合製品

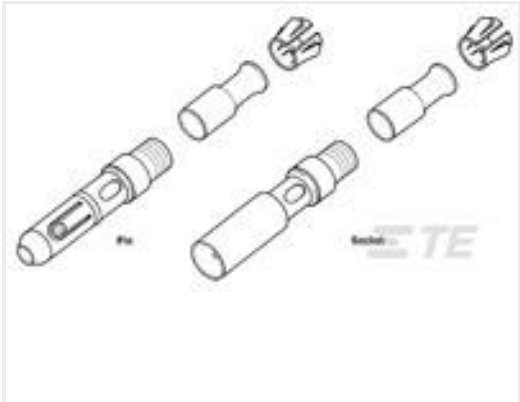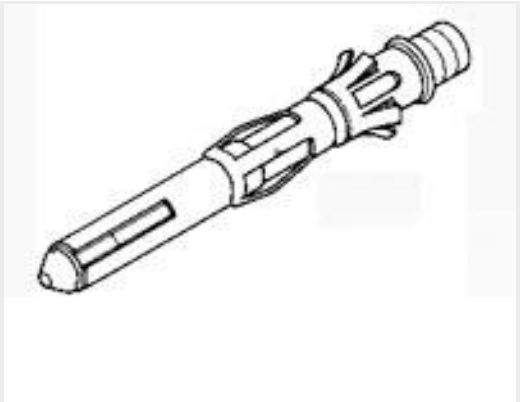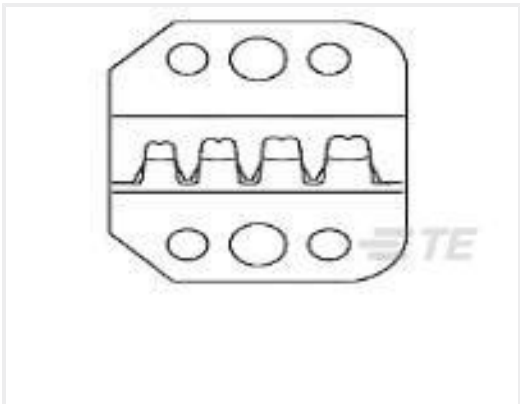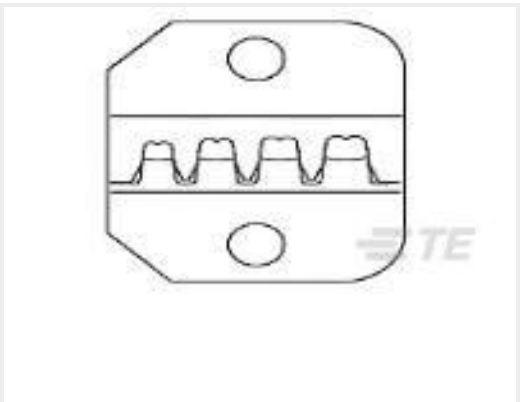 TE製品番号: 201143-5 MIN PIN	 TE製品番号: 130232 SOLIS R 12-10 10MM	 TE製品番号: 226537-4 SUB MIN PIN MULTIMATE	 TE製品番号: 696451-1 PIDG 22-16 K-D,Ni-PL
 TE製品番号: 58628-2 PROCAMP DIESET 26-14 ULTRAFast	 TE製品番号: YHV280-2PM-S-4MM-D HVA280-2phm,shunted,4sqmm,Key D	 TE製品番号: YHV280-2PM-P-4MM-D YHV280-2pm-p-4mm-D	 TE製品番号: YHV280-2PM-S-4MM-E HVA280-2phm,shunted,4sqmm,Key E
 TE製品番号: 42741-7 250 FASTON,REC.,PIGGYBACK,18-14 AWG,TPBR	 TE製品番号: 130230 SOLIS R 12-10 6MM	 TE製品番号: 1976357-1 SDE DIE SET, 24/22 RAYCHEM	 TE製品番号: 1-1377174-1 SMP 0-0165168-0




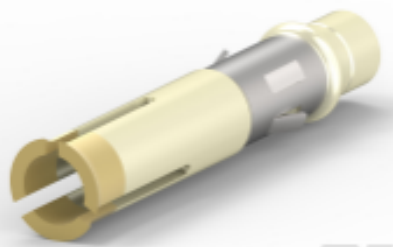

TE製品番号: 51565-1
SUB MIN SOCKET



TE製品番号: 2217611-1
Assembly, Triple Hex Die Set

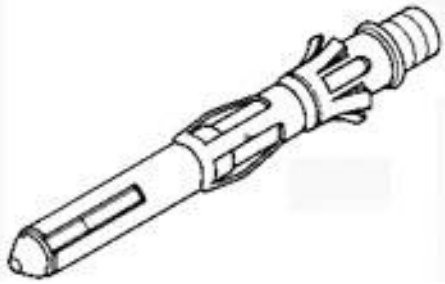

TE製品番号: 226537-3
SUB MIN PIN MULTI MATE




TE製品番号: YHVA280-3PXM-E-000
HVA280-3pxm XE,Key E




TE製品番号: YHV280-2PM-P-4MM-A
HVA280-2PHM,PASS,4SQMM,KEY A



TE製品番号: 170204-4
170262-4 LP E1CRIMP SNAP IN

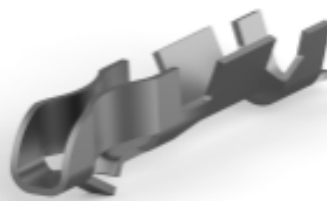


TE製品番号: 170204-1
EIS RECPT CONTACT

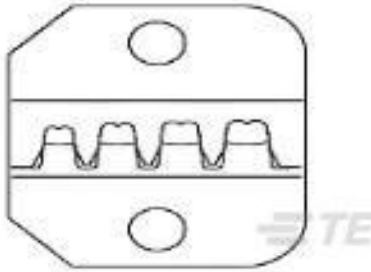


TE製品番号: 1804039-1
SDE DIE,RAYCHM 22-10


この製品と一緒に購入されている製品

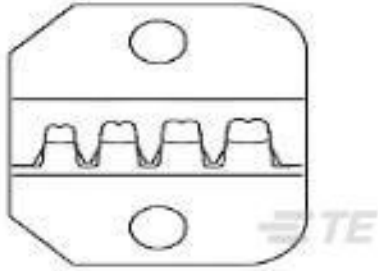


TE製品番号:58423-1
DIE, RBV IS9252

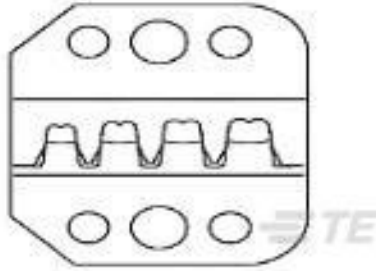

TE製品番号:58529-2
PROCRIMP DIE AMPSEAL

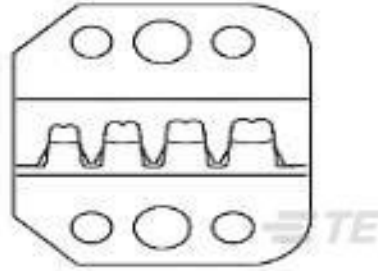

TE製品番号:90546-2
PROCRIMPER DIE ASSY UNIV MNL

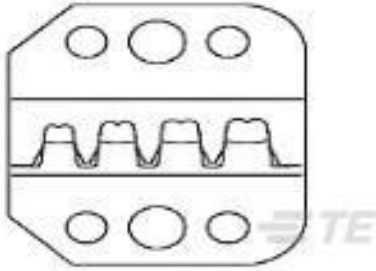

TE製品番号:90548-2
PROCRIMPER DIE ASSY UNIV MNL



TE製品番号:1-1544545-2
CLIP 2,8 ED DIN 0,



TE製品番号:2344044-1
2 PORT HDR SEALED MATENET ASSY, COD A/B

TE製品番号:GASDD-004
PRO2-PROBE AD590

TE製品番号:993938-000
AT-1319-19

TE製品番号:39380
INSERT INSUL UPPER

TE製品番号:39381
INSERT INSUL LOWER

書類



データ シート/カタログ ページ

1-1773865-2_1015_Commercial Manual Hand Tools

英語

Bottoming Dies

英語

PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide

英語

作業指示書

作業指示書 (米国)

英語

作業指示書 (米国)

英語

PRO-CRIMPER II Hand Crimping Tool Frame Assembly 354940-1

英語

作業指示書 (米国)

英語