

40WDY00005

新規設計には使用できません

MADISON CABLE


型番: 57040-5

40 Conductors, -20 – 105 °C [-4 – 221 °F], 30.48 m [100 ft] Cable
Length, Tinned Copper, 44.3 pF/m [28 pF/ft], 105 ohm, Ribbon &
Flat Cable

[TE.comを見る>](#)



ワイヤ&ケーブル > リボンおよびフラット ケーブル

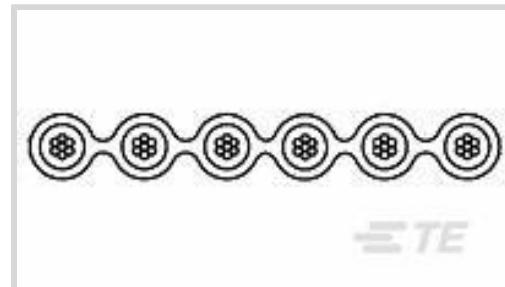

導線数: 40

シールド処理済み: いいえ

ワイヤ&ケーブル絶縁材: PVC

使用温度範囲: -20 – 105 °C [-4 – 221 °F]

ケーブル長: 30.48 m [100 ft]

特徴

構成の特徴

導線数	40
より数	7

電気的特性

定格電流	2 A
伝搬遅延	1.45 ns/ft
キャパシタンス	44.3 pF/m[28 pF/ft]
インピーダンス	105 Ω
動作電圧	30 V

信号特性

漏話 (近端)	3 %
漏話 (遠端)	4 %

ボディの特徴

ジャケットの材質	PVC
ケーブルの色	グレー
ワイヤ&ケーブル絶縁材	PVC
導線材質	錫めつき銅

ハウジングの特徴

ピッチ	1.27 mm[.05 in]
-----	-----------------

寸法

ケーブル絶縁の幅	50.8 mm[2 in]
ケーブルの絶縁の厚さ	.89 mm [.035 in]
ケーブル長	30.48 m [100 ft]
ワイヤ サイズ	.08 mm ²
より線のサイズ	36 AWG

使用条件

使用温度範囲	-20 – 105 °C [-4 – 221 °F]
--------	----------------------------

動作/用途

シールド処理済み	いいえ
----------	-----

業界スタンダード

認証/規格製品に適合	CSA, UL
認可規格製品に適合	UL E345037
UL 認定	AWM スタイル 2651

実装の特徴

実装方法	Reel
------	------

製品コンプライアンス

コンプライアンス資料に関しては、TE.comの製品ページをご覧ください>

EU RoHS指令2011/65 / EU	Compliant
EU ELV指令2000/53 / EC	Out of Scope
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
EU REACH規則 (EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) Does not contain REACH SVHC
ハロゲン含有量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
はんだ処理能力	Not applicable for solder process capability

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%で

す。また、指令2011/65 / EU (RoHS2) の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CEマークが与えられます。コンポーネントにはCEマークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の付属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁 (ECHA) の「記事中の物質要件に関するガイド」 URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいたSVHCを記載しています。

この製品と一緒に購入されている製品



TE製品番号:9-188275-0
MICRO-MATCH SMD FTE



TE製品番号:963357-5
2X 3P MESSERLISTE

書類

製品図面

[/RIB/40x28/-/PVC/UL2651/GY/-/](#)

英語

CAD ファイル

3D モデル

3D

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_57040-5_1.2d_dxf.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_57040-5_1.3d_igs.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_57040-5_1.3d_stp.zip](#)

英語

CADファイルをダウンロードすることにより、[利用規約](#)に同意したこととなります。

データシート/カタログページ

[IDC Ribbon Cable Brochure](#)

英語

製品規格

製品規格

英語